

# 3.2GHz対応 卓上ブースター 2出力型(33dB型)

業界初!! 卓上ブースターからBS・110°CS  
アンテナに電源供給可能です。(DC15V/0.27A)

- ・縦置きが可能なのでテレビ周りをすっきりまとめられます。
- ・内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
- ・2出力型なのでテレビとレコーダーに接続できます。




地デジ増幅 BS・110°CS増幅  
卓上型 CS・BS/UHFブースター(屋内用)  
**NAVB33SUE-BP**



地デジ増幅 BS・110°CS通過  
卓上型 UHFブースター(屋内用)  
**NAVB33UE-BP**

■接続例

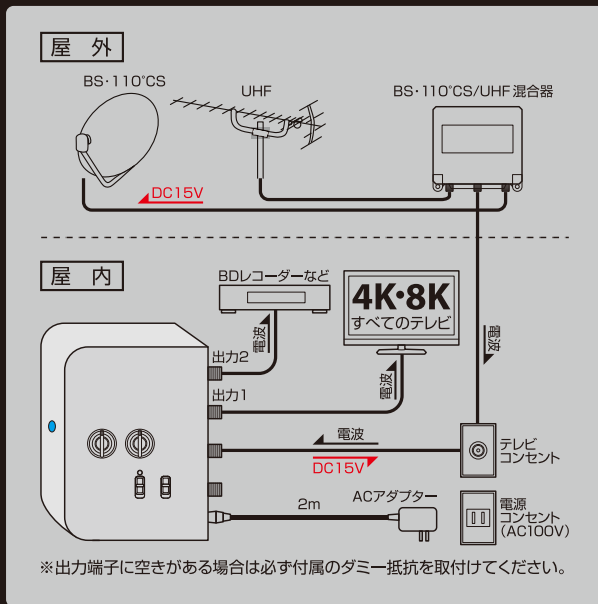

■標準性能表

型名	NAVB33SUE-BP	
標準価格(税別)	オープン	
周波数帯域 (MHz)	UHF	BS・CS-IF
	470~710	1032~3224
標準利得 (dB)	25~33	20~30
入出力インピーダンス (Ω)	75(F型)	
寸法 (mm)	33(H)×121(W)×90(D)	
電源電圧 (V)	AC100(50/60Hz) ACアダプター出力電圧DC15	
付属品	専用ACアダプター、ダミー抵抗	
梱包数	10	

型名	NAVB33UE-BP	
標準価格(税別)	オープン	
周波数帯域 (MHz)	UHF	BS・CS-IF
	470~710	1032~3224
標準利得 (dB)	25~33	12以上(パス)
入出力インピーダンス (Ω)	75(F型)	
寸法 (mm)	33(H)×121(W)×90(D)	
電源電圧 (V)	AC100(50/60Hz) ACアダプター出力電圧DC15	
付属品	専用ACアダプター、ダミー抵抗	
梱包数	10	