


EA940PB-6

UHF(Vパス)・BS・CS用卓上ブースター

〔接続例〕

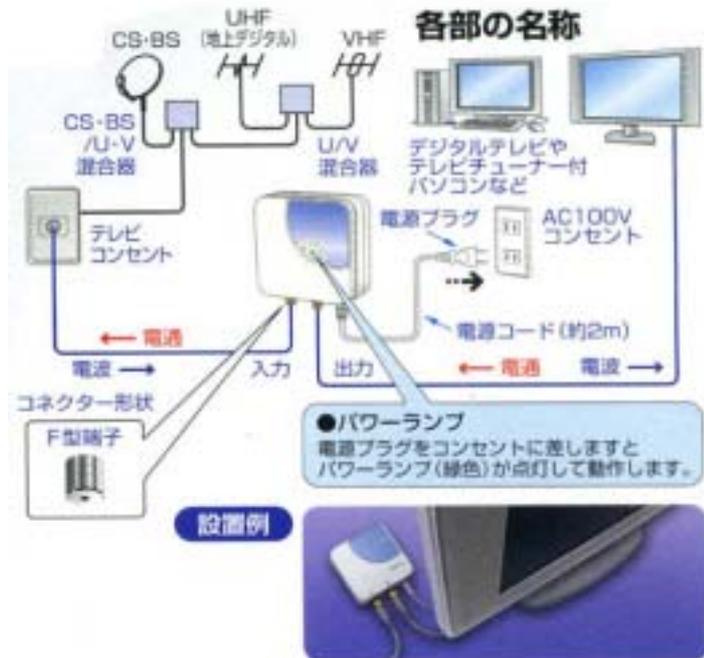

BS/CS、UHFから送られた電波を強くします。
 デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る
 電気は通過します。(DC15V 0.5A)
 本体サイズ … 84(W) × 84(D) × 42(H)mm
 電源コード … 2m
 重量 … 310g

仕様

受信チャンネル (ch)	VHF	UHF	CS・BS
	FM・1 ~ 12	13 ~ 62	1032 ~ 2150MHz
標準利得 (dB)	-1.5(パス)	17 ~ 22	9 ~ 16
適正入力レベル (dB μV)	-	45 ~ 73	50 ~ 80
定格出力レベル (dB μV)	-	98(1)	95(24波)
		95(2)	
雑音指数 (dB)	-	4以下	7以下
入出力インピーダンス()	75(F型)		
電圧定在波比 (以下)	3		2.5
電源電圧 (V)	AC100(50/60Hz)		
消費電力 (W)	1.8		

- 1 … アナログ2波
- 2 … アナログ7波 + デジタル9波(デジタル-10dB運用)