

地上デジタル放送対応

タップ型分配器

地上・BS・110°CS


デジタル放送対応

テレビ周りの配線をスッキリまとめることができるテーブルタップ型分配器シリーズ。

本体内部にダイカストケースを採用した高シールドタイプなので、地上デジタル放送のほか各種デジタル放送の受信に適しています。


MODEL
TWGシリーズ

新採用の固定用アタッチメントを使えば壁面部への取付けも可能です。

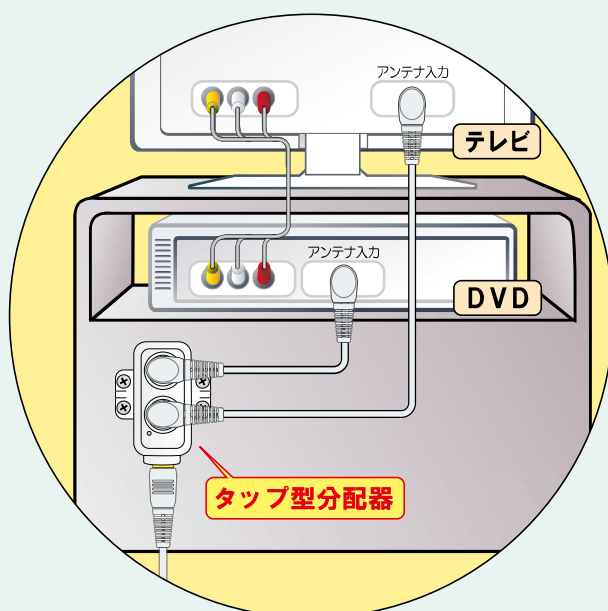


アタッチメントはスライド方式でかんたんに本体へ装着できます。

中央部で固定できます

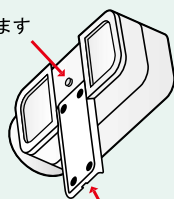

固定用アタッチメントを本体に挿入

壁面部

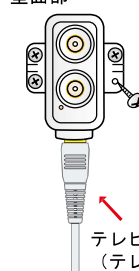

木ネジ等を利用して固定

テレビ接続ケーブル
(テレビコンセントより)



2分配器 TWG2PA



3分配器 TWG3PA



4分配器 TWG4PA

全端子電流通過型

品名	型名	標準価格(税込)	本体寸法(mm)	JAN	梱包数
2分配器	TWG2PA		29.2(H)×64.1(W)×28.1(D)	49 62736 20927 9	
3分配器	TWG3PA		29.2(H)×85.6(W)×28.1(D)	49 62736 20928 6	
4分配器	TWG4PA		29.2(H)×107.1(W)×28.1(D)	49 62736 20929 3	

付属品：固定用アタッチメント



日本アンテナ