

EA940PD-2～PD-4 タップ型分配器

※全て廃番になりました。

- 接続端子は、金メッキ仕様。
- 入力側にDC15V電通表示インジゲーターが
 装備され、電通のチェックができます。
- 固定用アタッチメント付属。
- 全出力端子⇒入力端子間電流通過
 (最大DC15V・0.5A)

地上・BS・110°CS
デジタル放送対応

CS
2602MHz

BS

UHF

VHF



FM

CATV
10~770MHz

環境に
やさしい
RoHS対応

全電通
タイプ

DC専用
AC電源では使用不可

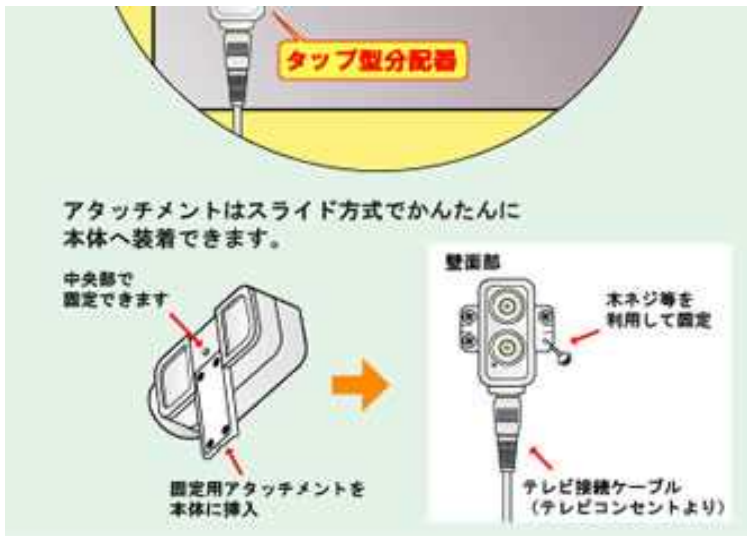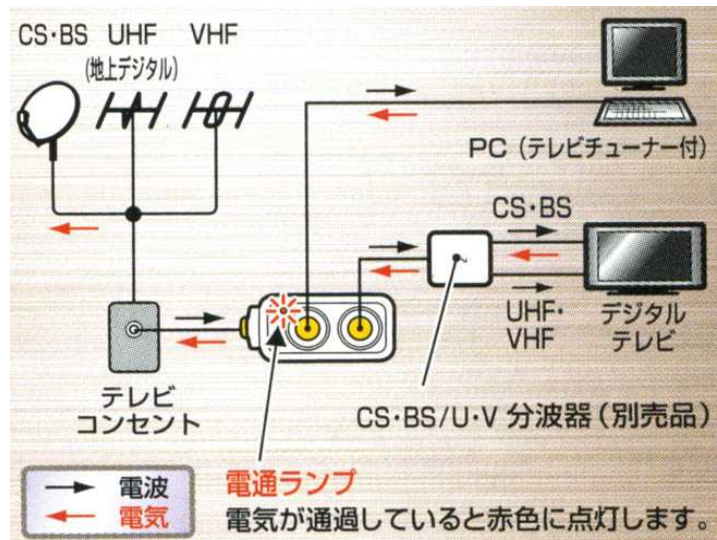

品番	周波数帯域 (MHz)	分配損失 (dB以下)	端子間結合損失 (dB以上)	電圧定在波比 (以下)	寸法(mm) H×W×D	質量 (kg)
EA940PD-2	10～76	4.0	15	1.8	42×64.1×29.2	0.06
	76～222		20			
	222～770		18			
	770～1336	4.8	15	2.0		
	1336～2150	5.5				
	2150～2602	6.0				
EA940PD-3	10～76	6.5	15	1.8	42×85.6×29.2	0.08
	76～222		20			
	222～770		18			
	770～1336	8.0	15	2.0		
	1336～2150	9.5				
	2150～2602	11.5				
EA940PD-4	10～76	8.0	15	1.8	42×107.1×29.2	0.1
	76～222		20			
	222～770		18			
	770～1336	9.0	15	2.0		
	1336～2150	11.5				
	2150～2602	14.0				