

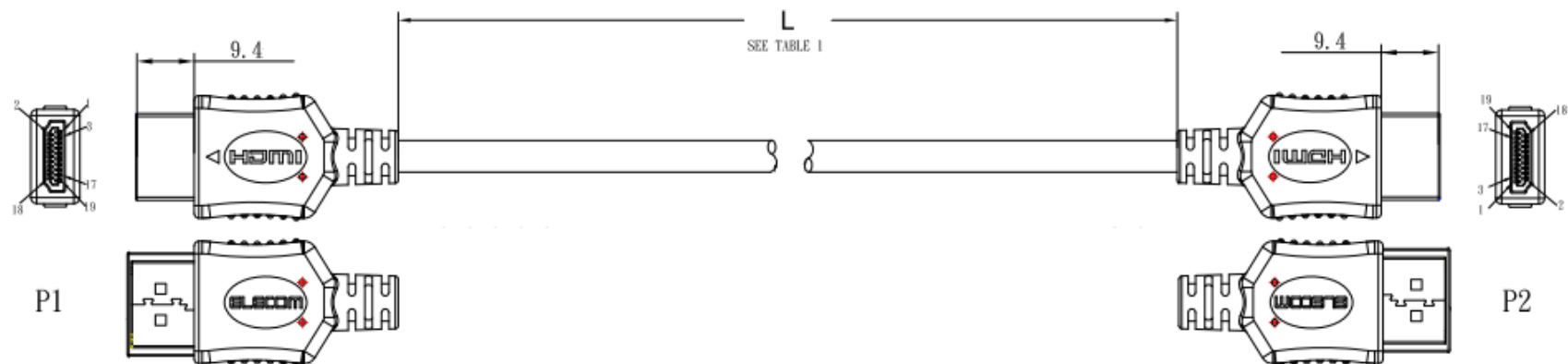


TABLE 1

PART NUMBER	L(約)(m)
DH-HD14EL10/RS	1.0
DH-HD14EL15/RS	1.5
DH-HD14EL20/RS	2.0

EA940PM-1B

EA940PM-2B

※コネクタを除く

P1	P2	P1	P2
18 紫	18	8 地	8
16 藍	16	9 緑	9
15 緑	15	7 藍	7
13 紅	13	5 地	5
17 地	17	6 黄	6
19 黒	19	4 橙	4
14 白	14	2 地	2
11 地	11	3 紅	3
12 紫	12	1 棕	1
10 灰	10	SHELL 地	SHELL

仕様

対応機種

HDMI(タイプA・19ピン)側: HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビ等

HDMI(タイプA・19ピン)側: HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等

規格

HIGH SPEED with Ethernet(HDMI 1.4a, Category2)

コネクタ形状

HDMIプラグ(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)

ケーブルタイプ

ノーマルタイプ

伝送速度

10.2Gbps

対応解像度

4K x 2K対応

シールド方法

3重シールド

プラグメッキ仕様

金メッキピン

カラー

ブラック

ケーブル太さ

約 5.5mm

環境配慮事項

EU RoHS指令準拠(10物質)

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title: 外観図・仕様

Type: DH-HD14ELRSシリーズ

SPNo.

エレコム株式会社