

ELPA

新規格 タイプA ↔ タイプA
HIGH SPEED HDMI ケーブル
イーサネット対応


オーダーNo. 1677-9

4 901087 189892

HIGH SPEED with
ETHERNET
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

1.5m

新規格 イーサネット対応
HIGH SPEED
HDMI ケーブル
タイプA ↔ タイプA

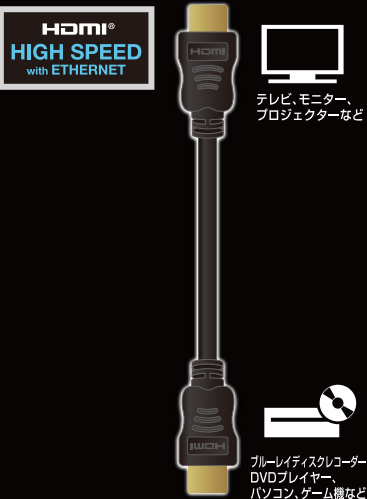

新規格フル対応

- 4K2K (2160p) 解像度対応
- ARC : オーディオリターンチャンネル対応
- HEC : HDMI イーサネットチャンネル対応

FULL HD 1080 1080p対応

DEEP COLOR 色深度48bit対応

3D 3D映像対応

ELPA

新規格 イーサネット対応
HIGH SPEED HDMI ケーブル
タイプA ↔ タイプA

ELPA

新規格 イーサネット対応
HIGH SPEED HDMI ケーブル
タイプA ↔ タイプA

1.5 m

台紙
ハック

イーサネット対応 HIGH SPEED HDMI ケーブル

タイプA ↔ タイプA 1.5m

HDMI イーサネットチャンネル対応 *

オーディオリターンチャンネル対応 *

3D映像対応 *

4K2K 解像度対応 *

*対応機器が必要です

1本のケーブルでハイビジョン・デジタル映像信号とマルチチャンネル(サラウンド)音声信号を伝送。

特長

- HDMI イーサネットチャンネル(HEC) 対応 *
- HDMI ケーブルを経由してイーサネット接続を共有できます。
- オーディオリターンチャンネル(ARC) 対応 *
- テレビ・チューナー等で受信した動画を、HDMI ケーブルを経由してAVアンプ等に伝送することもできます。
- フルハイビジョン(1080p) 4K2K 解像度、3D映像対応 *
- マルチチャンネル(サラウンド) 音源にも対応
- 3チャンネルで外装ノイズを低減
- 信頼性にすぐれた金メッキ処理
- HDMI規格認証取得済み
- ハイスピード(伝送速度 10.2Gbps 1080p)、データカラー対応

※対応機器が必要です

ご注意

- ※HDMI端子のない機器には使用できません。
- ※ケーブルを差込む際は、ケーブルの形状をしっかりと見てください。
- ※ケーブルを差込む際は、ケーブルの形状をしっかりと見てください。
- ※ケーブルを差込む際は、ケーブルの形状をしっかりと見てください。

DH-4015

*HDMI、HDMIコ、およびHigh-Definition Multimedia Interface、HDMI Licensing LLCの登録商標です。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大阪市東淀川区1-10-10 http://www.elpa.co.jp/
お客さま窓口 大塚 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159
M1507A MADE IN CHINA

ELPA
DH-4015

TYPE-A
TYPE-A