

使用説明書

ご使用前によく読んで正しくお使いください。また必要な時に読めるよう大切に保管してください。



防除用医薬部外品

90 日用

(1日8時間使用)

コンセントがいない蚊とり器 効果は720時間

効能:蚊成虫の駆除又は忌避 有効成分:トランスフルトリン(ピレスロイド系)375mg/個 販売名:アース殺虫ファンN4
用法:本品は以下の用法及び効能で、約720時間(1日3時間通電で約240日間~1日12時間通電で約60日間)使用できる。

- 蚊成虫の駆除:4.5~10畳の屋内で使用
- 蚊成虫の忌避:屋外で使用

【特長】

- 電池式蚊とり..... 火も熱も使わず、コンセント不要で置き場所も選ばないので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心して使えます。
- 低刺激・無臭タイプ..... 薬剤臭がしない低刺激・無臭タイプです。
- 取り替え時期がわかる... 電池の取り替え時期と薬剤の残量が一目でわかり、電池の残量と薬剤の残量は別々に、ダブル表示される。
- ハニカム構造..... ハニカム構造ならではの巨大揮散面積&高い揮散効率だから薬剤が素早く揮散してよく効く。
- 静音ファン..... 静音ファンを採用しており、使用中のファンの音はほとんど気になりません。

○電池でノーマットの器具には、液晶メーター器具と、LEDメーター器具があります。

LEDメーター器具

LEDメーター器具の使用方法

ドーム型




- 右側の黄色のランプは薬剤の残量を示し、使用中にランプが点滅したら、薬剤を取り替える。
- 左側の緑色のランプは電池の残量を示し、使用中にランプが消灯したら、電池を取り替える。(電池残量のランプが消灯したらファンも止まり、薬剤残量のランプも消灯する。)



器具底面の電池ふたをあけ、**+**・**-**を間違えないようにして単3電池をセットする。
●アルカリ電池の場合は、1日8時間使用で約45日使用できます。マンガン電池の場合は、使用時間が半減するのでアルカリ電池の使用をおすすめします。



袋から薬剤を取り出して、ふたをあけた器具にカチッと音がするまで押し込み、ふたをしめる。(薬剤含浸部分に直接ふれないようにしてください。)
ふたのあけ方:
裏ふたの下部(OPENの刻印)を指で押さえながら上方向にスライドさせてははずす。
ふたのしめ方:
裏ふたの内側のツメを本体の孔にあわせ、下方向にスライドさせてしめる。

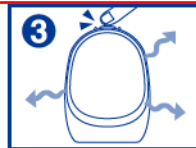


上部にあるスイッチをONにするとファンが回転して薬剤が揮散する。同時にLEDメーターが作動し、薬剤と電池の残量が表示される。

ブタ型



- 右側の黄色のランプは薬剤の残量を示し、使用中にランプが点滅したら、薬剤を取り替える。
- 左側の緑色のランプは電池の残量を示し、使用中にランプが消灯したら、電池を取り替える。(電池残量のランプが消灯したらファンも止まり、薬剤残量のランプも消灯する。)

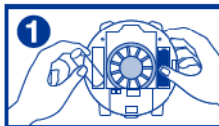

器具裏面の下にあるフックを押さえて裏のふたをあけ、**+**・**-**を間違えないようにして単3電池をセットする。
●アルカリ電池の場合は、1日8時間使用で約45日使用できます。マンガン電池の場合は、使用時間が半減するのでアルカリ電池の使用をおすすめします。




袋から薬剤を取り出して、ふたをあけた器具にカチッと音がするまで押し込み、ふたをしめる。(薬剤含浸部分に直接ふれないようにしてください。)
ふたのあけ方:
裏ふたの下部のフックを押さえ、持ち上げるようにははずす。
ふたのしめ方:
ふたの上部のツメを本体の孔に差し込み、かぶせるようにしめる。



下部にあるスイッチをONにするとファンが回転して薬剤が揮散する。同時にLEDメーターが作動し、薬剤と電池の残量が表示される。

角形

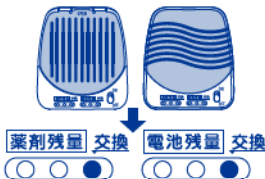

- 左側は薬剤の残量を示し、使用時間とともに緑→黄→赤にランプが切り替わり、赤が点灯したら薬剤を取り替える。黄色が点灯するとあと10日程度使用できる。
- 右側が電池の残量を示し、使用時間とともに緑→黄→赤にランプが切り替わり、赤が点灯したら電池を取り替える。(電池残量の赤が点灯したらファンも止まり、薬剤残量のランプも消灯する。)



器具裏面の電池ふたをあけ、**+**・**-**を間違えないようにして単3電池をセットする。
●アルカリ電池の場合は、1日8時間使用で約45日使用できます。マンガン電池の場合は、使用時間が半減するのでアルカリ電池の使用をおすすめします。




袋から薬剤を取り出して、ふたをあけた器具にカチッと音がするまで押し込み、ふたをしめる。(薬剤含浸部分に直接ふれないようにしてください。)
ふたのあけ方:
ふたの上部を押してははずす。
ふたのしめ方:
ふたの下部の2つのツメを本体の孔に差し込み、かぶせるようにしめる。



スイッチをONにするとファンが回転して薬剤が揮散する。同時にLEDメーターが作動し、薬剤と電池の残量が表示される。

魚型

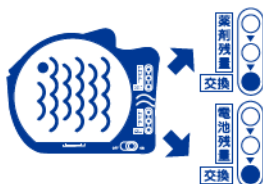


- 上側が薬剤の残量を示し、使用時間とともに緑→黄→赤にランプが切り替わり、赤が点灯したら薬剤を取り替える。黄色が点灯するとあと10日程度使用できる。
- 下側が電池の残量を示し、使用時間とともに緑→黄→赤にランプが切り替わり、赤が点灯したら電池を取り替える。(電池残量の赤が点灯したらファンも止まり、薬剤残量のランプも消灯する。)




器具裏面の電池ふたをあけ、**+**・**-**を間違えないようにして単3電池をセットする。
●アルカリ電池の場合は、1日8時間使用で約45日使用できます。マンガン電池の場合は、使用時間が半減するのでアルカリ電池の使用をおすすめします。



袋から薬剤を取り出して、ふたをあけた器具にのせ、ふたをしめる。

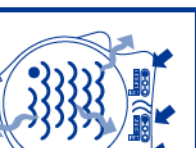

スイッチをONにするとファンが回転して薬剤が揮散する。同時にLEDメーターが作動し、薬剤と電池の残量が表示される。

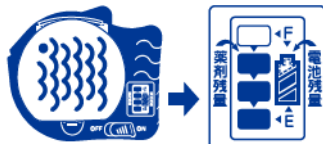


●左側は薬剤の残量を示し、使用時間とともに段階的に表示が消えるので、全て消えたら薬剤を取り替える。

●右側は電池の残量を示し、使用時間とともに段階的に表示が消えるので、全て消えたら電池を取り替える。単1電池であればどの種類の電池も使える。電池の残量表示が消えたらファンも止まる。




器具裏面の電池ぶたをあけ、+・-を間違えないようにして単1電池をセットする。

●1日8時間使用で、マンガン電池（黒）の場合約75日、アルカリ電池で約130日使用できる。

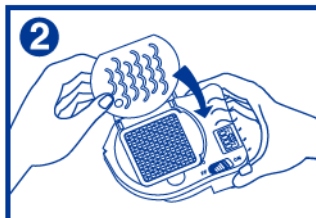

袋から薬剤を取り出して、ふたをあけた器具にのせ、ふたをしめる。（薬剤はふたをしめることでセットされる。）

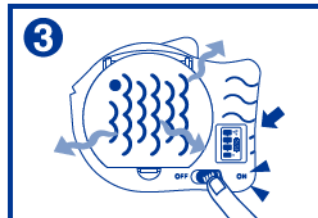

スイッチをONにするとファンが回転して薬剤が揮散する。同時に液晶メーターが作動し、薬剤と電池の残量が表示される。

使用上の注意

してはいけないこと

- 使用中または使用後は、子供の手の届かないところに置いてください。
- 器具に針金やピンなどを差し込まないでください。また、濡れた手で器具に触れないでください。
- 器具の分解・修理・改造は、事故や故障の原因となりますので、絶対にしないでください。
- 薬剤はプラスチック製の外枠を持って器具にセットしてください。薬剤の含浸部分に直接触れないでください。万一、薬剤成分が皮膚についた場合は、石けんを用いてよく洗ってください。

相談すること

- 万一身体に異常が起きた場合や、誤って口に入れた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。

その他の注意

- 定められた用法・用量を必ず守って使用してください。
- 使用に際して薬剤にセットされているボタン電池は取り出さないでください。
- 器具の吸気口や排気口はふさがないでください。
- 閉めきった部屋や狭い部屋で使用する場合は、時々注意して換気をしてください。
- 使用後の電池及び薬剤にセットされているボタン電池は、取り出して分別廃棄してください。薬剤にセットされているボタン電池は、ドライバーなどを使って取り出してください。廃棄の際に取り出したボタン電池は、誤って飲み込むおそれがあるので、子供の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。
- 使用済みの薬剤は、各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
- 器具の汚れは、スイッチを切ってから乾いた布などで拭きとってください。水・洗剤・クリーナーなどは使用しないでください。
- 器具の汚れやほこりを拭きとって、ポリ袋などに入れて保管してください。
- 通電中は成分が連続して揮散しますので、使用しない時は必ずスイッチを切ってください。

保管及び取扱い上の注意

- 強い衝撃や振動は故障の原因となりますので、器具を落としたり、投げたりしないでください。
- サビや作動不良の原因となりますので、器具に水がかからないようにしてください。濡れた場合はすぐに拭きとってください。
- 直射日光が当たるところや高温になる場所では使用しないでください。
- 子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
- 3～4カ月以上の長期にわたり使用しない時は、薬剤と電池を器具からはずし、薬剤はラップなどで密封して保管してください。
- 使用済みの電池はすみやかに器具からはずしてください。電池が液漏れするおそれがあります。

●電池でノーマットつめかえは販売されている「電池でノーマット」のどの器具にも使えます。