

EA942CG-81～-86

(油性 速乾錆止め)

※ 本品は下塗り用の塗料です。必ず上塗りをしてください。

品番	色	容量	標準塗り面積(1回塗り)
EA942CG-81	赤さび色	0.2L	2～2.9m ²
EA942CG-82	ねずみ色		
EA942CG-85	赤さび色	0.7L	7～10m ²
EA942CG-86	ねずみ色		

※全て廃番になりました。

○ 鉄部や鉄製品の下塗りに用いて、長期間の錆の発生を防ぎます。

○ 速乾タイプ

○ 強力錆止め剤配合

○ 無鉛塗料

○ つや消し1回塗り

○ 種類 合成樹脂塗料

○ 成分 合成樹脂塗料(長油性アルキド樹脂)、有機溶剤、顔料

○ 有害な鉛系錆止め剤は一切使用していません。

○ 用途 鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具等
あらゆる鉄部・鉄製品の錆止め

○ 乾燥時間 夏期 3～5時間

冬期 10～15時間

○ 用具の手入れ方


ペイント薄め液か、刷毛洗い液で洗います。

○ 上塗り 本品塗装後、1日(冬期は2日)以上乾燥させてから上塗りしてください。

上塗りする塗料にはラッカー系塗料は使えません。


塗り方

①下地処理




- はがれかかった古い塗膜やサビは、皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどを使用して十分に取除きます。サビは、特に念入りに落します。
- 塗る面のゴミや汚れ・カビを取り、十分に乾かします。
- 塗る面の汚れや油分はペイントうすめ液で拭いてよくおとします。

②マスキング




- 塗料がついては困るところは、あらかじめマスキングテープなどでおおいます。

③よくかきまぜる




- 塗料は、棒などで容器の底までよくかきまぜて均一にします。(フタをあげる前に、缶をさかさにして十分振り動かせば、よくまざります)
- 塗料の粘度が高くて塗にくいときは、ペイントうすめ液で少し(10%以内)うすめます。

④塗装 1

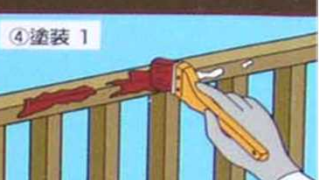


- 未塗装の鉄に塗装する場合は、全面に塗装します。
- サビを落した部分は、やや広めに塗装します。
- ハケは、毛がしっかりした油性用ハケが適しています。
- あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、下地への影響などを確かめてから塗装します。

⑤塗装 2



- コーナーや塗りにくいところは、先にすじかいハケやミニコテバケで塗っておきます。
- 広いところは、ローラーバケ・コテバケ・平バケなどを使うと、速く、楽に塗ることができます。
- 1日(冬期は2日)以上乾燥させてから上塗り塗料を塗ります。

⑥あとしまつ



- 塗料が乾かないうちに、ペイントうすめ液で洗って下さい。ハケについている塗料を新聞紙などでしごき取ってから洗えば、うすめ液は少量ですみます。
- 残った塗料は、固くフタをして保管します。
- マスキングテープは、塗料が手につかなくなったらはかします。