


パイプ用 for Pipe

パイプ外周部


- 外壁を貫通するパイプの周囲を防水。
- 中心部に伸縮性の高い軟質樹脂を使用。通常必要なパイプ周囲の防水テープは不要。
※表面に凹凸のあるスパイラルダクト等を除く。
- パイプ径に合わせた6サイズをラインナップ。

10年製品保証

材質
PE(ポリエチレン)
+
TPE(熱可塑性エラストマー)

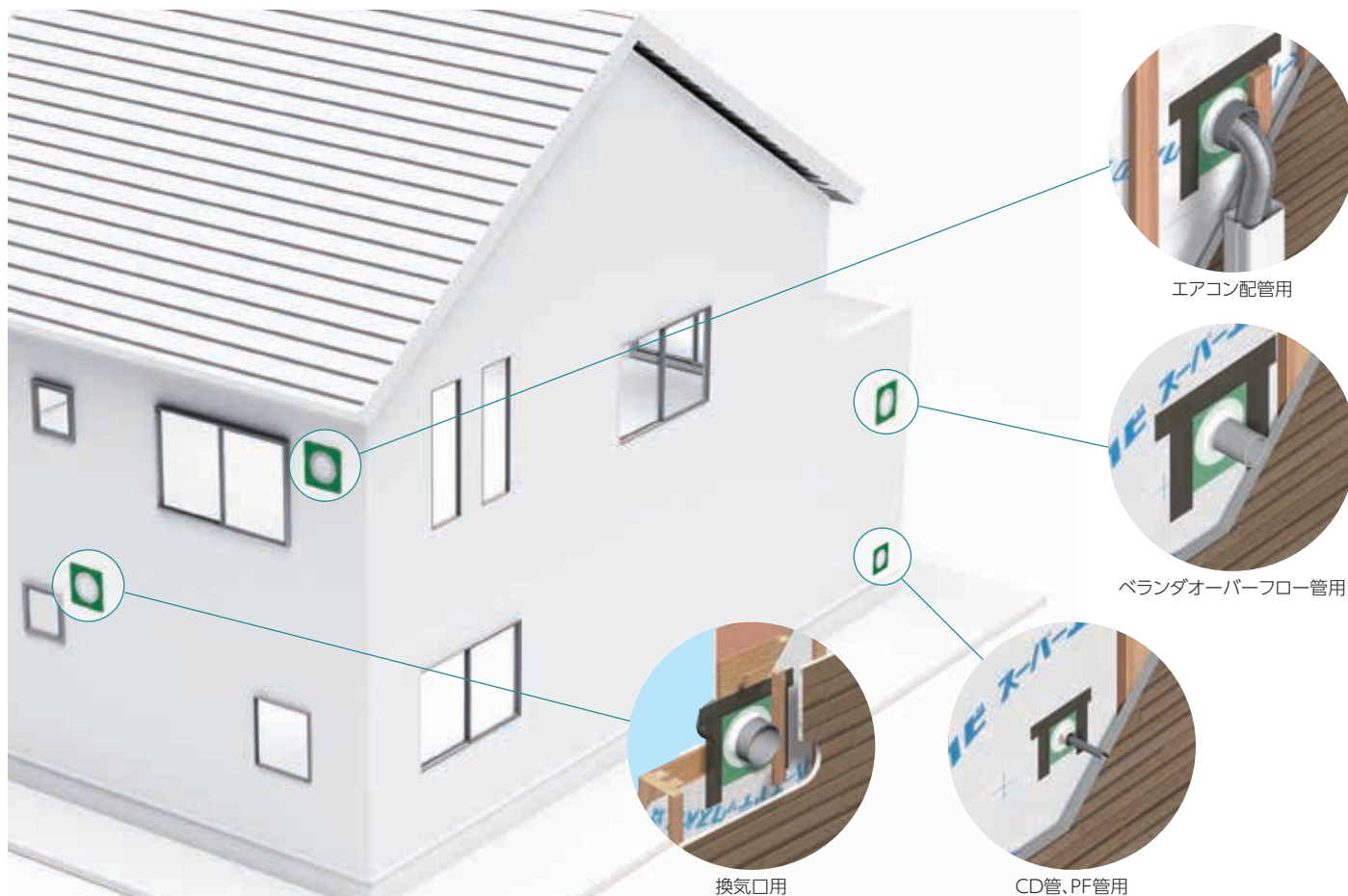

パイプ用

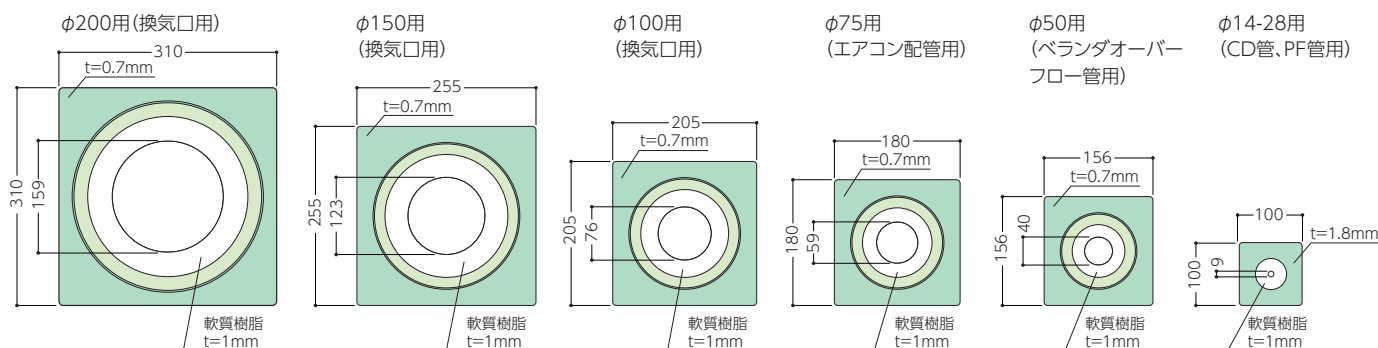


ウェザータイト(パイプ用)規格 カラー:グリーン半透明

呼 称	巾×高さ	コード	
パイプ用 φ200用	310×310mm	WTP200	EA943VX-6
パイプ用 φ150用	255×255mm	WTP150	EA943VX-4
パイプ用 φ100用	205×205mm	WTP100	EA943VX-3
パイプ用 φ75用	180×180mm	WTP75	EA943VX-2
パイプ用 φ50用	156×156mm	WTP50	EA943VX-1
パイプ用 φ14-28用	100×100mm	WTP1428	EA943VX-5

パイプ周りの防水テープが不要な理由


伸縮性の高い軟質樹脂が
しっかりパイプを締め付けます。

※表面に凹凸のあるスパイラルダクト等については、
別途パイプ周囲の防水テープ処理が必要になります。
詳しくはP.14をご確認ください。

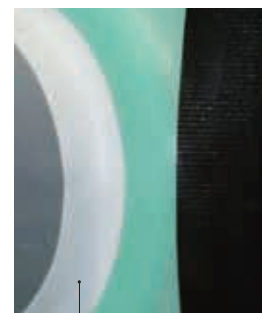

軟質樹脂

参考納まり図

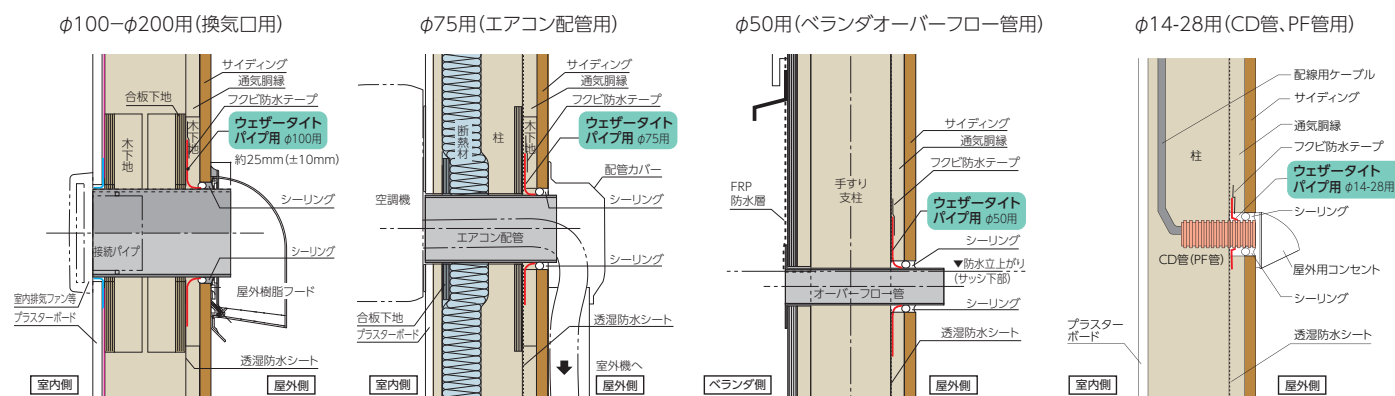

※壁貫通パイプ等は屋外側に下り勾配を取ってください。

適応パイプサイズについての注意事項

ウェザータイト

呼 称
パイプ用 φ200用
パイプ用 φ150用
パイプ用 φ100用
パイプ用 φ75用
パイプ用 φ50用
パイプ用 φ14-28用

対応使用パイプ

	適応パイプ(呼び径)	適応パイプ(外径寸法)
塩ビパイプ等	φ200	204~216mm
	φ150	152~166mm
	φ100	106~116mm
	φ75	89mm
	φ50	48~65mm
CD管、PF管用	φ14-28	19~34mm



注意

- 各製品に適応するパイプのサイズは上記の通りです。パイプと間の隙間の発生や製品の裂け等が発生する恐れがありますので、適応範囲外のサイズのパイプには使用しないでください。
- スパイラルダクト等、表面に凹凸があるパイプを使用する場合には、別途防水テープの施工が必要となります。詳細は、施工説明書をご確認ください。
- 高温となるパイプ周りには使用しないでください。