



# 素足用アンチスキッドテープ (ロマンス・クリヤー)

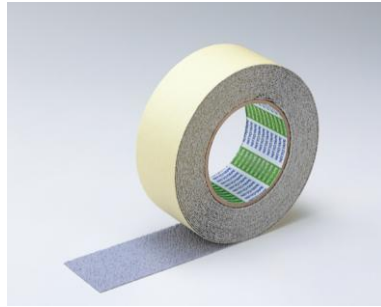

ロマンス

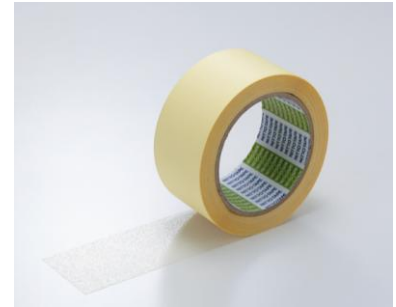

クリヤー


## 概要

プールサイド、浴室、屋内階段など素足でのスリップを防止するテープです。

## 特長

- 柔軟性があり素肌にやさしい滑り止めテープです。
- 耐水性にすぐれ変形しにくい基材を使用しています。

## 構造

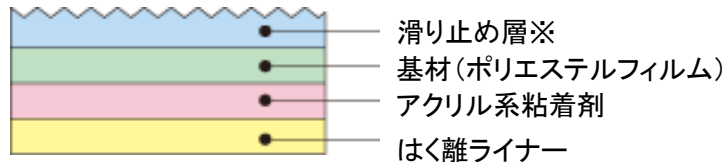

※ (ロマンス : ゴム粒子、クリヤー : プラスチック粒子)

## 標準サイズ

品番	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)		色
ロマンス	1.0	50	10	EA944DE-1	グレー
		100			
クリヤー	0.3	50	10	EA944DE-2	透明
		100			

管理番号. SAF-051-J-2      2013/09/18      1/2

ご注意 : 本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご利用いただく前に、被着体 (テープに貼り合わせる材料) との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。尚この文書に含まれる不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。

## 特 性

試験項目	単位	EA944DE-1	EA944DE-2	試験方法
		ロマンス	クリヤー	
テープ厚さ	mm	1.0	0.3	-
引張り強度	N/20mm	220	200	JIS P 8113 準拠
引き剥がし粘着力	N/20mm	18	16	JIS Z 0237(2000年度版)準拠
動摩擦係数	-	0.9	0.75	※1

※ 1 動摩擦係数:テープを試験機に貼り、天然ゴム(ゴム強度 65度)を滑り止め面に載せ、更に 200g の分銅を載せ、水平に引っ張った時の荷重を測定して算出する。

## 注意事項

- 被着体表面の油分、水分、ゴミなどは、十分取り除いてください。
- 粘着剤は感圧性ですので、貼り合わせの際は十分に圧着してください。
- 貼り付け作業時の温度は 10°C以上が適しています。  
(冬季など気温が 10°C以下の場合は初期の接着力が低下します。)
- 保管場所は高温・多湿を避け、直射日光が当たらない冷暗所に置いてください。

●お問い合わせは・・・テクニカルサポートセンター工業材料グループ T-FOX  
E-mail : tfox@nitto.co.jp TEL : 0532-41-7838 FAX:0532-41-8446

管理番号. SAF-051-J-2 2013/09/18 2/2

ご注意:本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご利用いただく前に、被着体(テープに貼り合わせる材料)との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。尚この文書に含まれる不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。