


EA944M-1~-82 両面マジックバンド

Ver.1.1

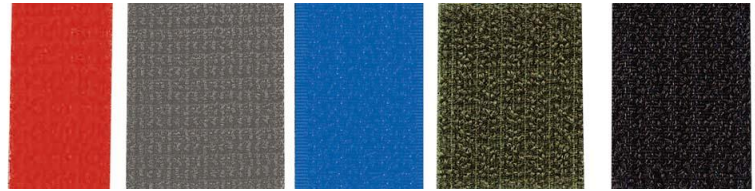

赤 灰 青 OD 黒

- 用具をまとめたり、固定するのに便利な面ファスナーです。
- フック面とループ面を合わせることで接着できます。
- 完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行なってご使用下さい。
- 80℃以上の高温、日光に長時間当たたままの状態では放置しないで下さい。
- 塩水につけた場合は真水で洗って下さい。
- 素材表示…ポリエステル
- 厚み…約4.3mm



———— は取扱い中止商品です。

品番	幅	長さ	色	重量	品番	幅	長さ	色	重量
EA944M-1	16mm	2m	赤	14g	EA944M-33	20mm	2m	OD色	18g
EA944M-2		3m		17g	EA944M-34		3m		27g
EA944M-3		4m		27g	EA944M-35		4m		34g
EA944M-4		6m		44g	EA944M-36		6m		50g
EA944M-5		2m	灰	14g	EA944M-37	2m	黒	18g	
EA944M-6		3m		17g	EA944M-38	3m		27g	
EA944M-7		4m		27g	EA944M-39	4m		34g	
EA944M-8		6m		44g	EA944M-40	6m		50g	
EA944M-9		2m	青	14g	EA944M-41	25mm	2m	赤	22g
EA944M-10		3m		17g	EA944M-42		3m		34g
EA944M-11		4m		27g	EA944M-43		4m		42g
EA944M-12		6m		44g	EA944M-44		6m		66g
EA944M-13		2m	OD色	14g	EA944M-45	2m	灰	22g	
EA944M-14		3m		17g	EA944M-46	3m		34g	
EA944M-15		4m		27g	EA944M-47	4m		42g	
EA944M-16		6m		44g	EA944M-48	6m		66g	
EA944M-17		2m	黒	14g	EA944M-49	2m	青	22g	
EA944M-18		3m		17g	EA944M-50	3m		34g	
EA944M-19		4m		27g	EA944M-51	4m		42g	
EA944M-20		6m		44g	EA944M-52	6m		66g	
EA944M-21	20mm	2m	赤	18g	EA944M-53	2m	OD色	22g	
EA944M-22		3m		27g	EA944M-54	3m		34g	
EA944M-23		4m		34g	EA944M-55	4m		42g	
EA944M-24		6m		50g	EA944M-56	6m		66g	
EA944M-25		2m	灰	18g	EA944M-57	2m	黒	22g	
EA944M-26		3m		27g	EA944M-58	3m		34g	
EA944M-27		4m		34g	EA944M-59	4m		42g	
EA944M-28		6m		50g	EA944M-60	6m		66g	
EA944M-29	2m	青	18g	EA944M-71	40mm	6m	OD色	104g	
EA944M-30	3m		27g	EA944M-72		6m	黒		
EA944M-31	4m		34g	EA944M-81	80mm	6m	OD色	214g	
EA944M-32	6m		50g	EA944M-82		6m	黒		