

Ultra-Cinch™ ウルトラ シンチ




Ultra-Cinch™ UCT/UGCTC/UGCTEシリーズ



- 柔らかく高品質な材料で、配線施工工事において安全にご使用いただけます。
- 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行なえます。
- フックとループが同じ側に付いているユニークなデザインで、小さな径から、大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定することができます。
- ロープロファイルのバックルリングは、仕上り外径を小さく保ちながら、強く、確実に束線を固定できます。
- ハト目型タイプは、強く、信頼性の高い結束が可能で、キャビネット等に固定出来るため、引っ張られても束線が外れることを防止します。
- 先端が細くなっているため、引っ掛かり難く、目通しが簡単にできます。
- 規定するループ引張強度を確保するためには、50mm以上重ね合わせてご使用ください。

材質

表	ナイロン
裏	ナイロン
バックル	ナイロン

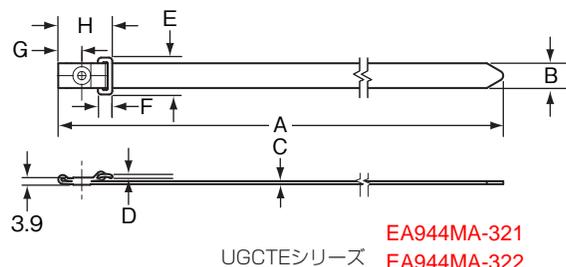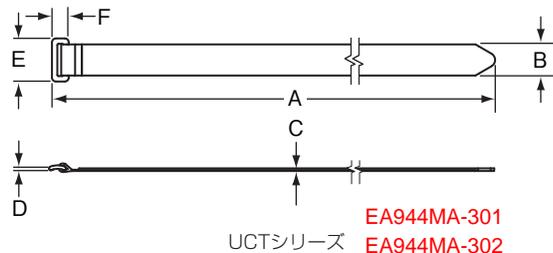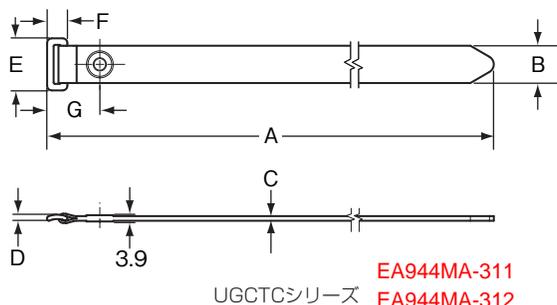

部品番号	10本入	最大束線径 (φmm)	寸法 (mm)								使用ネジ	ループ引張強度 N (kg)	
			A	B	C	D	E	F	G	H			
UCTシリーズ													
EA944MA-301 EA944MA-302	UCT3S	-X□	76	305	21.6	2.5	3.6	27.9	11.4	-	-	-	222(22.7)
	UCT5S	-X□	127	457									
UGCTCシリーズ (ネジ止め用のハト目が束線の内側になります)													
EA944MA-311 EA944MA-312	UGCTC3S	-X□	76	305	21.6	2.5	3.6	27.9	11.4	22.4	-	M5ネジ	222(22.7)
	UGCTC5S	-X□	127	457									
UGCTEシリーズ (ネジ止め用のハト目が束線の外側になります)													
EA944MA-321 EA944MA-322	UGCTE3S	-X□	76	305	21.6	2.5	3.6	27.9	11.4	15.1	43.2	M5ネジ	222(22.7)
	UGCTE5S	-X□	127	475									

※ご注文の際は、部品番号末尾の□部分に下記の色記号を入れてください。(例：青の場合、UCT3S-X6となります)

色記号：0=黒、2=赤、3=橙、4=黄、5=緑、6=青、8=灰、10=白