


# マジックバンド®

- (Hook : ポリプロピレン Loop : ナイロン)  
〈ロールタイプ〉




〈ストラップタイプ〉

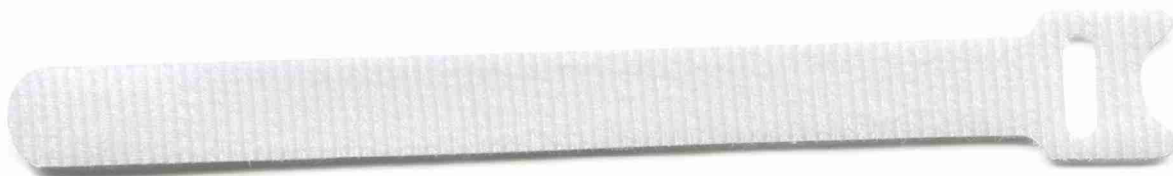

## 特長

- ① 巻き付けるだけで結束が可能で、簡単に取り付け、取り外しが出来ます。
- ② 好みの長さにカットが可能です。
- ③ プラスチック製のフックを使用しているため、耐水性にもすぐれています。
- ④ 手で結束するため、締め付け強度が自由に調節出来ます。

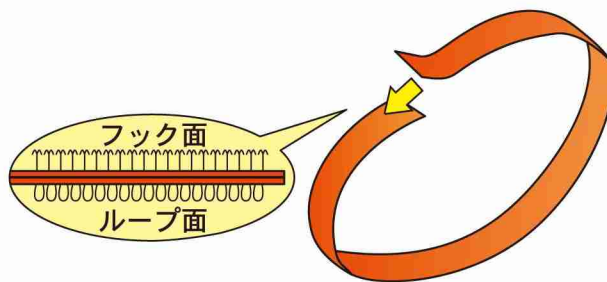

## 用途

- ① 家電や OA 関連製品のコード結束
- ② 自動車の配線などのケーブル結束
- ③ ガーデニングの添え木
- ④ 工具の結束



## 仕様

### ■ロール・タイプ

巾(mm)	巻(m)	形状
10mm・20mm 25mm・40mm	30m	

### ■ストラップタイプ

サイズ	形状
19mm × 150mm	
25mm × 200mm ビス止め穴有	
25mm × 300mm ビス止め穴有	

## カラー



## 試験データ

### 係合強力

(測定値)

	繰返し回数 (回)						
	1	5	10	20	30	100	300
剥離強力 N/cm (gf/cm)	1.8 (180)	1.4 (140)	1.1 (110)	0.7 (75)	0.6 (60)	0.5 (50)	0.4 (40)
引張りせん断強力 N/cm <sup>2</sup> (kgf/cm <sup>2</sup> )	30 (3.1)	26 (2.7)	24 (2.4)	16 (1.6)	14 (1.4)	10 (1.0)	8 (0.8)

備考 ・測定方法はJIS L3416に準ずる。  
・測定値は参考値です。

### 温度別係合力

(測定値)

	測定温度 (°C)				
	-10	20	50	80	100
剥離強力 N/cm (gf/cm)	2.2 (220)	1.8 (180)	1.5 (150)	0.9 (95)	0.9 (90)
引張りせん断強力 N/cm <sup>2</sup> (kgf/cm <sup>2</sup> )	38 (3.9)	26 (2.7)	19 (1.9)	15 (1.5)	12 (1.2)

★<マジックテープ®><マジックバンド®>は(株)クラレの面ファスナーの登録商標です。

製造発売元

**kuraray** クラレファスニング株式会社

〒530-8611 大阪市北区角田町 8-1 (梅田阪急ビルオフィスタワー) TEL06(7635)1870  
〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-1-3 (大手センタービル) TEL03(6701)1410  
URL <http://www.magic-tape.com>

EA品番	仕様	メーカー型式
EA944MA-13	10mm × 1.5m マジックバンド(黒)	CP-61(黒)
EA944MA-14	20mm × 1.5m マジックバンド(黒)	CP-62(黒)
EA944MA-15	10mm × 1.5m マジックバンド(赤)	CP-61(赤)
EA944MA-16	20mm × 1.5m マジックバンド(赤)	CP-62(赤)
EA944MA-17	10mm × 1.5m マジックバンド(緑)	CP-61(緑)
EA944MA-18	20mm × 1.5m マジックバンド(緑)	CP-62(緑)
EA944MA-81	150mm ストラップバンド(マジックバンド/4色セット 青・赤・黒・黄)	CP-63(アソート)
EA944MA-82	150mm ストラップバンド(マジックバンド/黒 4本)	CP-63(黒)
EA944MA-83	150mm ストラップバンド(マジックバンド/赤 4本)	CP-63(赤)
EA944MA-84	150mm ストラップバンド(マジックバンド/緑 4本)	CP-63(緑)
EA944MA-86	200mm ストラップバンド(マジックバンド/4色セット 青・赤・黒・黄)	CP-64(アソート)
EA944MA-87	200mm ストラップバンド(マジックバンド/黒 4本)	CP-64(黒)
EA944MA-88	200mm ストラップバンド(マジックバンド/赤 4本)	CP-64(赤)
EA944MA-89	200mm ストラップバンド(マジックバンド/緑 4本)	CP-64(緑)