


# 【粘着付】マジックテープ

(2組価格)

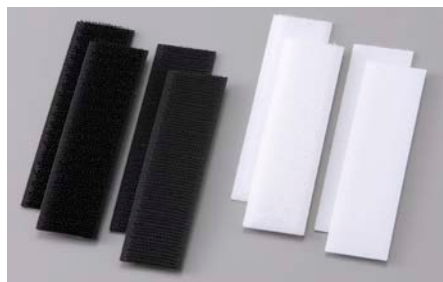

-11

-12

品番	カラー
EA944MB-11	ブラック
EA944MB-12	ホワイト

- サイズ…25X100mm
- 材質…面ファスナー:ポリエステル  
粘着剤:アクリル系
- 耐荷重…250g/cm<sup>2</sup>

## 特徴

- 被着材にフィットしやすい柔らかい基材を採用した粘着剤(アクリル系)付の面ファスナーです。
- 高温時の保持力に優れています。特に車の中の小物の固定に適しています。

## 粘着性能(参考)

	ステンレス	ABS	測定条件
保持限界温度	100℃	80℃	1kgX2時間




自動車の内装用品の固定に。



台所などの小物の固定に。



壁面への小物の取り付けに。

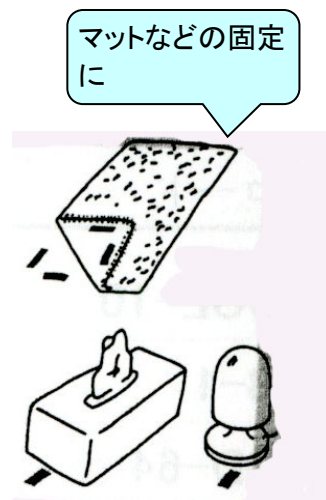

自動車の中のティッシュ箱・芳香剤などの固定に

## 使用上の注意

- 接着部分の油・水・ホコリ・汚れ等をよく拭きとってから接着してください。
- 粘着剤に手をふれますと接着力が低下しますのでご注意ください。
- 10℃以下の温度では粘着剤が付きにくくなりますので、20℃以上でお使いいただくか被着体を加温してください。
- 粗面(砂壁・クロス張り等)や曲面への接着及びポリオレフィン系樹脂(ポリプロピレン・ポリエチレンなど)への接着は避けてください。
- ガラスやタイルへ接着する場合、その表面に残存する珪素等の影響で粘着剤の耐水性が低下しますのでご注意ください。
- 高価なもの及び刃物等へのご使用は避けてください。