

固定・仮固定関連製品

アクリルフォーム強接着両面テープ

 
HYPERJOINT™ H9000シリーズ/H8000シリーズ/H7000シリーズ



特長

- 非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐久性にすぐれています。
- 非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
- H9000シリーズは、基材が柔軟なため、凹凸面にもよくなじみます。
- H8000シリーズは、段差追従性と、保持特性のバランスにすぐれています。
- H7000シリーズは、基材強度が高く、保持特性にすぐれています。

構造




標準サイズ


タイプ	品番	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)
ハイソフトタイプ	H9004	0.4	5~1,150	20
	H9008	0.8		
	H9012	1.2		
ソフトタイプ	H8004	0.4		
	H8008	0.8		
	H8012	1.2		
レギュラータイプ	H7004	0.4		
	H7008	0.8		
	H7012	1.2		

用途例


● 金属ドアの力骨固定

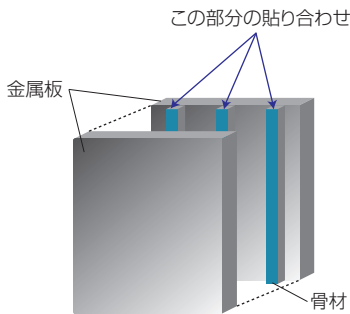

● キッチン化粧扉固定

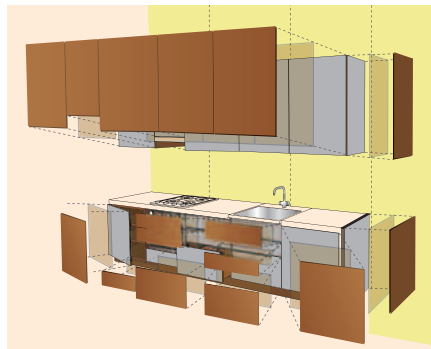


● サインディスプレイ固定

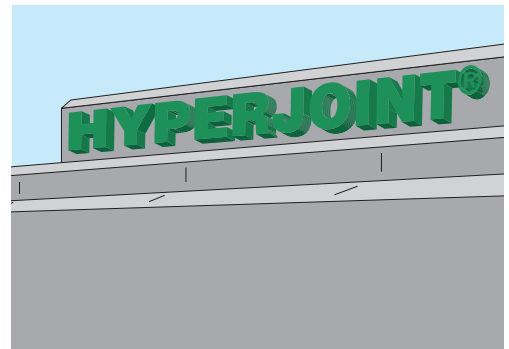

特性

■ 各種被着体にすぐれた接着性能を示します。


90° 引きはがし粘着力 —被着体別—

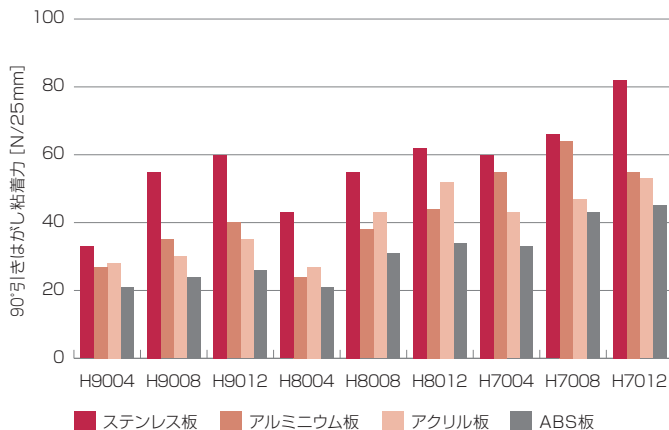

養生条件: 23℃×30分
引張速度: 300mm/分

■ 低温から高温まで、すぐれた接着性能を示します。

90° 引きはがし粘着力 —温度別—

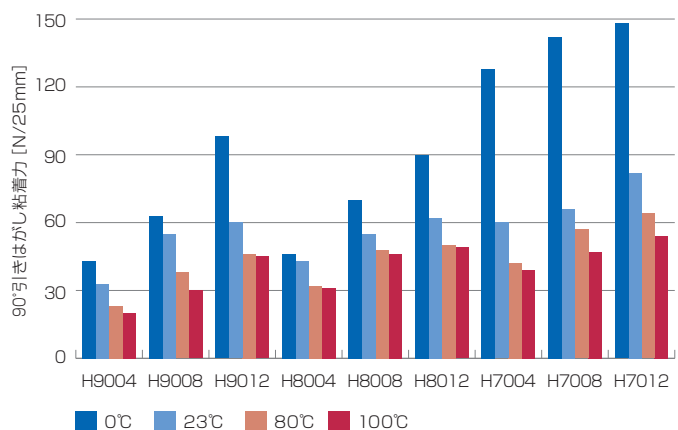

被着体: ステンレス板
養生条件: 各雰囲気温度×30分
引張速度: 300mm/分