


EA944MD-7

(粗面用両面テープ)

- 石膏ボード、合板、コンクリート等の仮止めに
- ポスター等、壁面への接着に
- キッチンパネル等への接着剤との併用に

- 長さ 10m
- 幅 20mm
- 厚 1.0mm
- 使用温度範囲(目安)
常温(50~60℃まで)

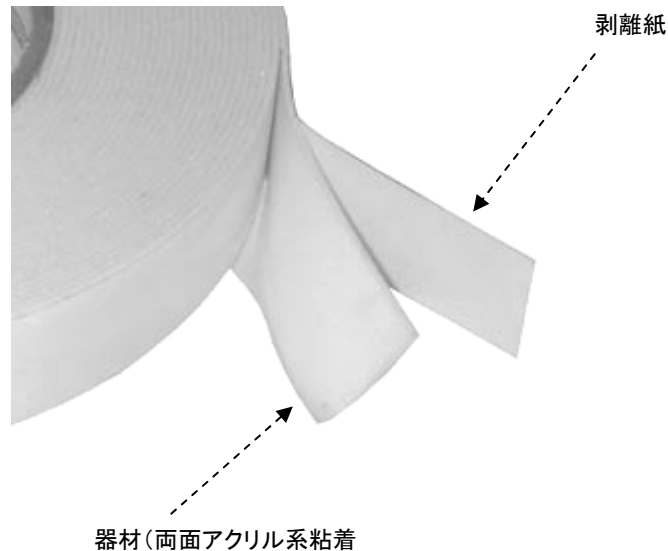

<特徴>

粗面接着用

低温時の接着性が良好です

接着剤併用工法に使用できます

<構成>

ノトルエンアクリル系粘着材
特殊発泡体両面テープ
ノトルエンアクリル系粘着材
剥離紙

<一般物性>

基 材	特殊発泡体
テープ厚(mm)	1.0
初期粘着力(N/25mm)	26.0
常態粘着力(N/25mm)	28.0
剪断力(N/cm ²)	100.0

*試験体の剥離速度は
300mm/分で行った

<試験方法>

初期粘着力

標準常態において25mm巾にカットした試験体をステンレスの被着体に貼り合わせ2kgロールで圧着し、標準常態で20分間放置した後、180度剥離強度を測定する

常態粘着力

標準常態において25mm巾にカットした試験体をステンレスの被着体に貼り合わせ2kgロールで圧着し、常温で24時間放置した後、180度剥離強度を測定する

剪断力

標準常態において10mm巾にカットした試験体を10×10mmでステンレスの被着体に貼り合わせ2kgロールで圧着し、標準常態で40分間放置した後、200mm/分の速度で引張り剪断強度を測定する

この資料に記載されている各物性値は測定の実験値であり実際のご使用における条件、材質等により、相違する場合がありますので、需要化各位でご検討の上ご使用下さるようお願い致します