

両面テープ [プラスチック用]  
EA944MG-36～-39

柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面接着テープで、金属はもちろん、ポリプロピレンなどの各種プラスチック材料や発泡体などの粗面接着性に優れています

- 金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料や発泡体などの粗面接着に優れています
- 耐反発性に優れています

<仕様>

- サイズ…0.17mm×50m
- 基材…不織布
- テープ色…透明




<用途>

- プラスチックや発泡体などの接着

品番	厚み	巾	180° 引き剥がし粘着力 [ N/20mm ]
EA944MG-36	0.17mm	10mm	-
EA944MG-37		20mm	15.2
EA944MG-38		30mm	-
EA944MG-39		50mm	-

※引き剥がし粘着力の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません

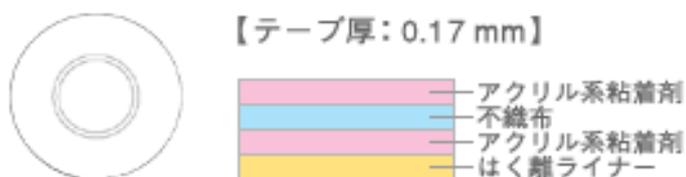

※テープ厚さには、はく離ライナーは含まれません