

超強力両面テープ [万能用]
EA944MG-81～92



**非常に柔軟でかつ耐久性に優れたアクリルフォームを使用することで
強接着且つ、高耐久、高耐熱を実現した機能満載の両面テープです**

- 接着強度に優れています
- 耐熱性に優れています
- 耐候性に優れ被着体の凸凹や伸縮にも追従します
- 耐反発性に優れ、曲面貼り付け用途にもご使用いただけます
- ハイソフトタイプですので、凸凹面にもよく馴染み、広い接着面積が確保できます
- JIS Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に相当します
- RoHS指令の3対象物質は使用しておりません

〈仕様〉

- 全長…20m
- テープ色…グレー
- 材質…アクリルフォーム
- 耐熱温度…0～100℃

品番	厚み	巾	90° 引き剥がし粘着力 [N/25mm]
EA944MG-81	0.4mm	12mm	59
EA944MG-82		20mm	
EA944MG-83		30mm	
EA944MG-84		50mm	
EA944MG-85	0.8mm	12mm	80
EA944MG-86		20mm	
EA944MG-87		30mm	
EA944MG-88		50mm	
EA944MG-89	1.2mm	12mm	94
EA944MG-90		20mm	
EA944MG-90B		25mm	
EA944MG-91		30mm	
EA944MG-92		50mm	

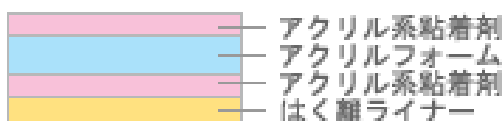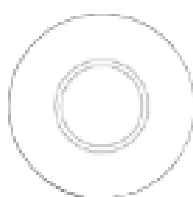

※テープ厚さには、はく離ライナー厚さは含まれません

〈用途〉

- 家電/OA機器のデコレーションパネルや表示板の接着
- 屋外外装部品、鋼板や補強部材の接着
- 住設部材の接着、看板やサインプレートの接着
- 自動車外装部品の接着
- 精密電子機器の部品固定