


ニトハルマックXG用充てん材

ニトハルマック XG-M

概 要

ニトハルマックXG-Mは液状ゴムに増粘剤、不活性無機充てん剤等を加えた粘土状の充てん材で、防食テープの貼り付けや巻付け時の補助材です。

構 成

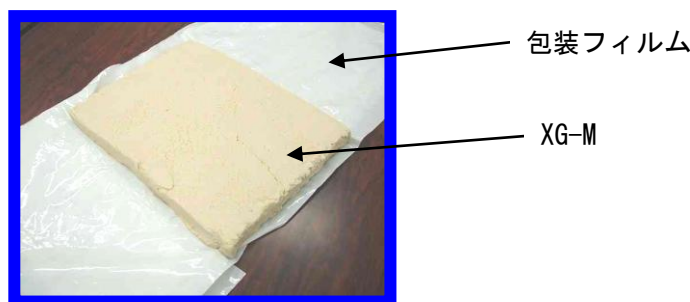

用 途

フランジ・バルブなど異型部の成形や隙間の充てん用。

特 長

- ペトロラタム系に比べ低温・高温でのかたさ変化が小さく作業性にすぐれます。
- 高温でもダレず、成形した状態を保ちます。

標準仕様

表 1. 標準仕様

品 番	重 量	サイズ	入数/ケース
XG-M	2kg	250 mm × 200 mm × 25 mm	10 個

管理番号. ANT-007-0J-1 2013/09/17 1/2

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご利用いただく前に、被着体（テープに貼り合わせる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。尚この文書に含まれる不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。

一般特性

表 2. 一般特性

項目	単位	測定値	試験方法
外 観	—	白色・ブロック状	—
加熱減量	%	0.11	JIS A 5752
ちょう度	—	70	JIS K 2220
比 重	—	1.65	JIS K 6911
難 燃 性	—	合 格	消防危第 57 号
引 火 点	℃	210 以上	JIS K 2265

ご使用上の注意事項

- 施工対象物に合わせて適当な大きさの成形し、手のひら、指またはコテで凹部や隙間部に押し込むように充てんしてください。
- 防食テープが貼りやすく、隙間が生じないように、表面は十分滑らかに仕上げてください。
- 皮膚に触れるとかぶれたりする場合は、保護手袋を着用してください。
- 目に入った時は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。

保管上の注意事項

- 直射日光の当たらない通気性のよい冷暗所で保管してください。
- 納入時の梱包形態で保管ください。

- 問合せ先 ...テクニカルサポートセンター工業材料グループ T-FOX
E-mail : tfox@nitto.co.jp TEL : 0532-41-7838 FAX:0532-41-8446

管理番号. ANT-007-0J-1 2013/09/17 2/2

ご注意 : 本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご利用いただく前に、被着体（テープに貼り合わせる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。尚この文書に含まれる不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。