


養生用布粘着テープ

NO.7500

構成

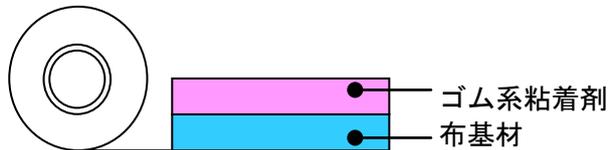

用途

外装時の養生材の固定。

特長

- 基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。
- 粘着力、カット性、強度をそなえています。

試験方法

色		ダンボール	緑	さんご
厚さ	mm	0.32		0.32
ステンレス板粘着力	N/25mm	6.50		8.35
巻き戻し力 (30m/分)	N/25mm	5.20		5.45

JIS Z0237 : 2000 に準じる。

注意事項

- 被着体表面の油分、水分、ゴミなどは、十分取り除いてください。
- 粘着層は感圧性ですので、貼り合わせの際は十分に圧着してください。
- 貼り付け作業時の温度は 10℃以上が適しています。
(冬季など気温が 10℃以下の場合は初期の粘着力が低下します。)
- 保管場所は高温・多湿を避け、直射日光が当たらない冷暗所に置いてください。

- 問合せ先 …テクニカルサポートセンター工業材料グループ T-FOX
E-mail : tfox@nitto.co.jp TEL : 0532-41-7838 FAX:0532-41-8446

管理番号. HOU-025-J-1 2013/09/27 1/1

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご利用いただく前に、被着体（テープに貼り合わせる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。尚この文書に含まれる不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。