


[透明]多用途強力補修テープ EA944MT-51~52

透明なので目立たない！
屋外でも強い接着力を発揮！

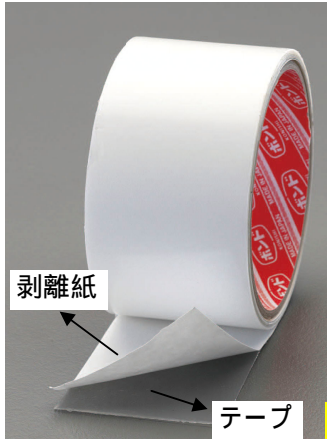

材質...特殊フィルム状
重量...67g
使用温度範囲...-20~80
カラー...透明
片面粘着テープ(剥離紙付)
耐水耐熱に強力な接着力を備え、柔らかいので曲面にもよくなじみます。
布・革・ビニール金属・木材など多くの材質に目立たずに接着可能。ビニールハウスや雨どい、サッシの破損に最適です。
芯内径... 76mm(3")、外径... 88mm

品番	サイズ
EA944MT-51	幅30mm×長さ2m
EA944MT-52	幅50mm×長さ2m

厚み...0.37mm
(テープの厚み0.25mm
剥離紙の厚み0.12mm)

素材	対応
布・フェルト	○
皮革	○
合成ゴム	○
軟質塩化ビニル	○
硬質プラスチック	○
木材	○
発泡スチロール	○
タイル・陶磁器	○
コンクリート・石	○
ガラス	○
金属	○

全ての素材OK!

用途

- ビニールハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに
- サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に
- ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに
- 浴槽・タイルの割れの仮補修に

※材料の種類や使用条件によって、接着強さは異なります。
※特殊加工(シリコン、フッ素、はっ水、工業用ゴムなど)されたところにはつかない場合があります。
※こすれたり、はかれる方向に過度な力がかかると、はかれる場合があります。
※長期間水に浸かるとテープが白く濁る場合があります。

使用できない箇所

- 砂壁などの付着しにくい場所
- 高価格品
- 多孔質(コンクリート・木・布地など)で水に浸かる場所

特長

- 特殊フィルム採用により、耐候性、耐水性、耐熱性(-20~80℃)に優れ、劣化、黄変せず、長持ち
- 透明フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじむ
- いろいろな用途に使用できる
- 強力な粘着力を発揮 ~時間が経つほど粘着力が更にアップ~

使用方法

※はじめに補修箇所のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾かす。



補修部分に合わせて、必要な長さだけはく離紙をつけたまま切る。



はく離紙をはがしながら、ゆっくりとはる。



テープを上から手で強く押さえ、周囲などからはがれてこないように、充分押さえつける。

※重ねて貼る時は、すき間ができないようにする。

取り扱い上の注意

- 用途以外には使用しない。
- 粘着面に手をふれない。
- 一度はったテープをはり直して使用しない。
- 皮フにはらない。
- 子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。



透明感に優れています。

耐水・耐熱

ガラス割れ・サッシ窓まわりのすき間に

トタン屋根・瓦・雨どいの割れや継ぎ目に

アウトドア用品・防水カバーの破れに

傘・レインウェアなどの雨具の破れに

バケツ・水槽などのプラスチック製品の割れに

浴槽・タイル割れの仮補修に