

## EA944N-12(テープホルダー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。


### ◆仕様

- ・テープ幅 50mm用
- ・サイズ 270X140mm

- ・芯内径 75mm
- ・重量 320g



**テープカッター部分は非常に鋭利で危険ですので手をつれないでください。**

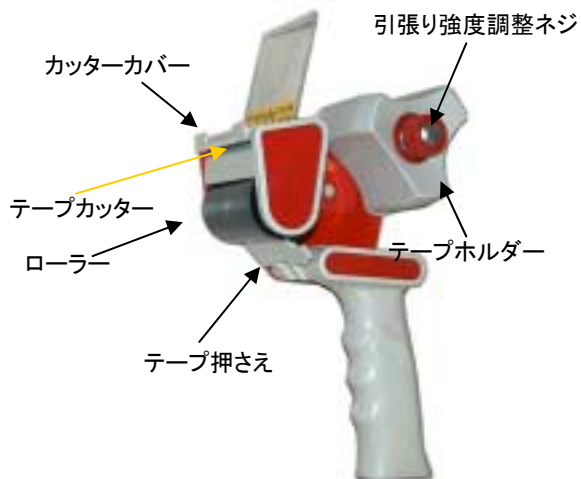


### ◆使用方法

① テープをテープホルダーにはめ、テープの先端を、ローラーとテープ押さえの間から適当な長さを引き出します。(ノリ面は下)

② テープの引張り強さを調整する時は、調整ネジを回します。時計回りで強くなり、反時計回りで、弱くすることができます。



対象物にローラーをつけて引きます。ハンドルをやや前に押せばテープはカットされます。

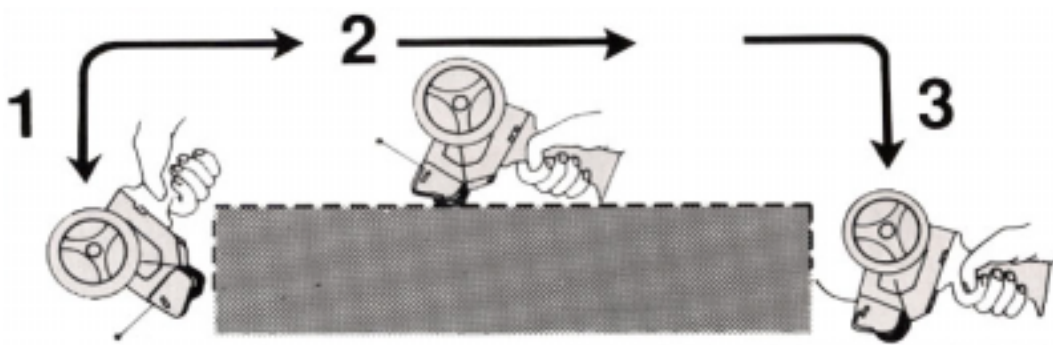

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929