

3M™折込カッターの使い方

1. 【適用テープ】Scotch® 梱包用テープ370V,372V,同HQシリーズ及び309,311。テープ幅は48mmのみ対応しています。


【タブのできる仕組み】図1を参照下さい。
カッターユニットを本体ローラーから開いてテープを切り、それが戻る事で次回のタブがタブは貼り始め側にのみつきます。

ガイドローラー

折込部

スプリング

カッター刃

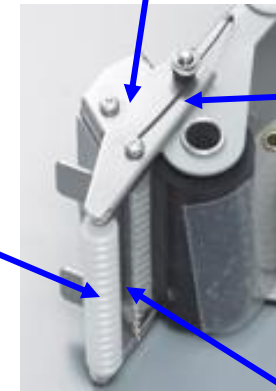

2. 操作手順

前回のタブ部から貼り付け、ケースの角等を利用して折りこみユニット部を十分に開き、反対側側面に沿ってユニット部を開いたままテープをカットしてください。



※カッティングのポイント

- ①折込ユニットを開いたまま、まっすぐ押し切るようにテープを切断します。
(ここでガイドローラーを開いて、カッター刃を出してテープに触れるようにします)
- ②テープが切れないからと、カッター本体を左右に動かすとタブが出来ないことがあります。

⚠ 注意: 鋭い刃に触れないように注意ください。

住友スリーエム(株) テープ・接着剤製品事業部
3M™は、3M社の商標です。

⚠ 注意:これは、安全警報シンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人的または物的損害を負う危険がある可能性を示します。

⚠ 警告:本製品及び関連製品のご使用に際して、万が一ご使用者様の有形、無形の資産に対して何らかの不具合、事故等が発生しましても、弊社は一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。弊社の責任は、弊社が不良と認めた製品の交換のみです。