


ASF-110 FR

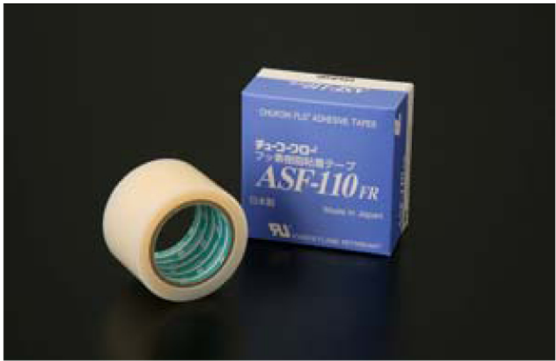


ふっ素樹脂フィルムを基材とし、片面にシリコン系粘着剤を塗布した粘着テープです。色は、清潔感のある乳白色です。PEコア品や剥離紙付きタイプもあります。

- 用途**
- ・ヒートシール圧着部の被覆
 - ・シュート・ホッパーの摩擦面ライニング
 - ・絶縁テープ
 - ・絶縁用スペーサー
 - ・結線部の絶縁被覆、他

使用温度範囲

-60℃ ～ +200℃

構造

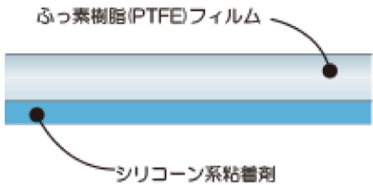

特長

- 柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。
- テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。
- 電気絶縁性・耐候性に優れています。
- UL 510規格に合格しています。
- 食品衛生法による厚生労働省告示第20号に適合しています。

寸法表

呼び厚(mm)	幅(mm)	長さ(m)
	規格品	
0.08	10, 13, 19, 25, 30, 38, 50, 100, 150, 200, 250, 300	10
0.13		
0.18		
0.23		

特性表

製造番号	呼び厚 (mm)	引張強さ (N/25mm)	伸び (%)	粘着力 180°剥離 (N/25mm)	絶縁破壊電圧 基材のみ (kV)	最高使用温度 (℃)
ASF-110FR	0.08	70	180	7	10	200
	0.13	160	180	8	15	200
	0.18	250	180	9	18	200
	0.23	340	180	10	21	200

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

品番	厚さ	幅
EA944NJ-141	0.08mm	13mm
EA944NJ-142		19mm
EA944NJ-143		25mm
EA944NJ-145		50mm
EA944NJ-146		100mm
EA944NJ-147		150mm
EA944NJ-148		200mm
EA944NJ-150		300mm

品番	厚さ	幅
EA944NJ-161	0.18mm	13mm
EA944NJ-162		19mm
EA944NJ-163		25mm
EA944NJ-165		50mm
EA944NJ-166		100mm
EA944NJ-167		150mm
EA944NJ-168		200mm
EA944NJ-170		300mm

品番	厚さ	幅
EA944NJ-151	0.13mm	13mm
EA944NJ-152		19mm
EA944NJ-153		25mm
EA944NJ-155		50mm
EA944NJ-156		100mm
EA944NJ-157		150mm
EA944NJ-158		200mm
EA944NJ-160		300mm

品番	厚さ	幅
EA944NJ-171	0.23mm	13mm
EA944NJ-172		19mm
EA944NJ-173		25mm
EA944NJ-175		50mm
EA944NJ-176		100mm
EA944NJ-177		150mm
EA944NJ-178		200mm
EA944NJ-180		300mm

<特性>

厚さ0.08mmのテープをサンプル

厚さ0.13mmのテープをサンプル

引張強さ	70N/25mm	引張強さ	160N/25mm
粘着力180° 剥離	7N/25mm	粘着力180° 剥離	8.5N/25mm
伸び	180%	伸び	180%
絶縁破壊電圧 基材のみ	10kV	絶縁破壊電圧 基材のみ	15kV