


ガラスクロス粘着テープ No.188UL

特 長

- 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
- 耐熱性に優れています。(通常使用温度 180℃)
- 難燃性に優れています。 UL-510 FR 取得。

構 成

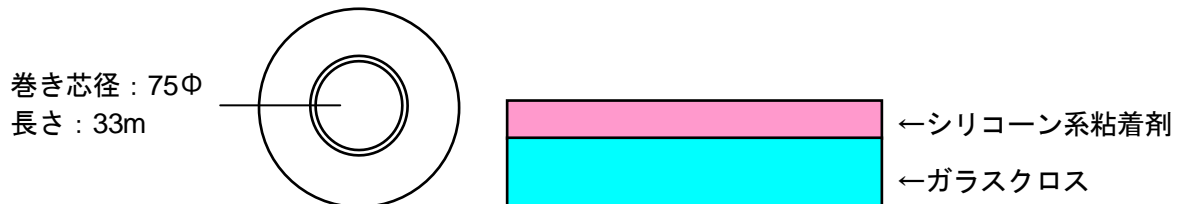

用 途

- トランス・コイルの電気絶縁用
- 部品の外装用

特 性

表 1 一般特性

項 目	単 位	No.188UL
厚さ (基材)	mm	0.180 (0.130)
色	—	白
引き剥し粘着力	N/19mm	6.7
引張強さ	N/19mm	600
伸 び	%	5
破壊電圧	kv	3.5
電食係数	—	0.96

- 問合せ先： テクニカルサポートセンターエンジニアリングプラスチック材料グループ EYES
E-mail : eyes@nitto.co.jp TEL : 048-571-3340 FAX : 048-571-3325

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご利用いただく前に、被着体（テープに貼り合せる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。尚この文書に含まれる不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。