

	幅
EA944NJ - 13	13mm
EA944NJ - 19	19mm
EA944NJ - 25	25mm
EA944NJ - 50	50mm


(ガラスクロス粘着テープ)

H種耐熱性電気絶縁用テープ。
優れた耐熱性、機械的強度、
難燃性 (UL認定) を備えています。
熱硬化性で、加熱処理により耐溶剤性・
耐ワックス性が向上します。
加熱により著しく粘着性が向上します。

用途 耐熱トランスの外装・層間絶縁用、
部品の外装用、コイルの結束・外装用

長さ...33m カラー 白
厚さ...0.18mm 耐熱 約180 以下
裏面 のり付

構造

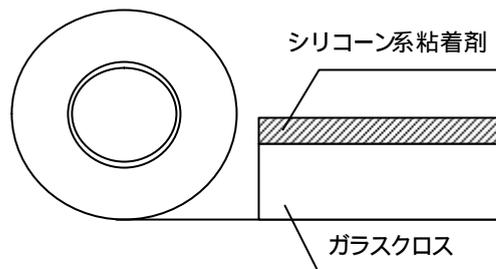

引き剥がし 粘着力 (N/19mm)	引っ張り 強さ (N/19mm)	伸び (%)	破壊電圧 (kV)	電食係数
6.7	600 ~ 620	5	3.5	0.96