


ビニール粘着テープ

No.21 トクハイ[®]

構成

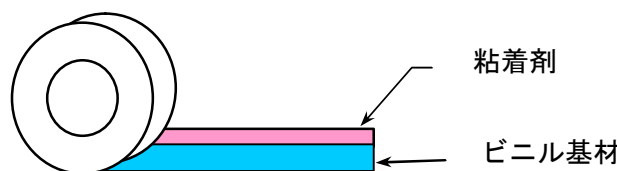

試験方法

JIS C 2107 に準じる。

特長

- 手で切りやすく、作業しやすい。
- 巻き付け性、巻き締め性が良好なテープ。
- 重金属成分は、RoHS 指令、ELV を満足しています。

標準サイズ

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	色
0.2	38・50	10・20	黒・白・青・赤・黄・緑・灰・アイボリー・透明

※ 仕様以外は、相談させていただきます。

管理番号: PVC005J 2 2010/11/24 1/2

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。

ご使用いただく前に、被着体（テープに貼り合わせる材料）との適合性をご確認の上、ご使用検討をお願いいたします。尚この文書に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的外のご使用は固くお断り致します。

不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。

一般特性

項 目		単 位	No. 21 トクハバ [®]
厚 さ		mm	0.190
引きはがし粘着力	対ステンレス板	N/19mm (gf/19mm)	3.42 349
	対 自 背 面	N/19mm (gf/19mm)	3.04 310
巻 戻 し 力	低速 (0.3M/min)	N/19mm (gf/19mm)	4.36 445
	高速 (30M/min)	N/19mm (gf/19mm)	10.1 1030
伸 び		%	222
引 張 り 強 さ		N/19mm (kgf/19mm)	64.7 6.6
体 積 抵 抗		$\Omega \cdot \text{cm}$ (log $\Omega \cdot \text{cm}$)	2.5×10^{13} 13.4

- 問合せ先 …テクニカルサポートセンター工業材料グループ T-FOX
E-mail : tfox@nitto.co.jp TEL : 0532-41-7838 FAX:0532-41-8446

管理番号. PVC005J 2 2010/11/24 2/2

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。

ご使用いただく前に、被着体（テープに貼り合わせる材料）との適合性をご確認の上、ご使用検討をお願いいたします。尚この文書に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的外のご使用は固くお断り致します。

不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。