


## VINYL TAPE No.21S ビニルテープ No.21S

### 1. Constitution 構成

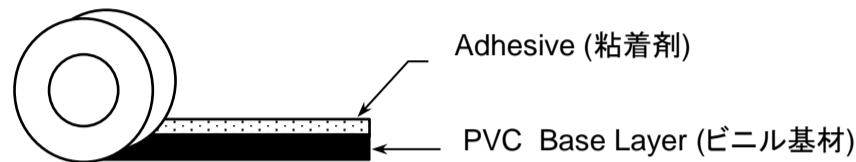

### 2. Test method 試験方法

According to JIS Z 0237 & JIS C 2107 (JIS Z 0237 & JIS C 2107に準じる。)

### 3. Feature 特徴

- The tapes are with good performance of wrapping and firmness. (巻き付け性、巻き締め性が良好なテープ。)
- The ingredient of heavy metal comply with the directive of RoHS and ELV. (重金属成分は、RoHS指令、ELVを満足しています。)

### 4. Standard size 標準サイズ

Thickness 厚さ(mm)	※Width 幅(mm)	Length 長さ(m)	Color 色
0.20	指定幅	10、20	「アイボリー」「青」「赤」「黄」 「黒」「白」「茶」「透明」「灰」「緑」

※Except for other standards, please consult with us.(仕様以外は、相談させていただきます。)

### 5. Characteristic 一般特性

Item 項目	Unit 単位	No.21S
Thickness 全厚	mm	0.20
はがれ	-	粘着剤がつぎの層の背面に移らないこと
Adhesion strength 試験板粘着力	N/19mm	2.49
Elongation 伸び	%	195
Tensile strength 引張強さ	N/19mm	63.0
Broken voltage 絶縁耐力	kV/mm	56

**Notice:**

The data shown in this document are the examples of measured values but not for any specification purposes. Moreover, the data do not guarantee the conformity to the application(s) shown on this document. Please use this product after fully checking that there is no problem in conformity with adherent (the material which is applied by the tape) at your side. In addition, the intellectual property rights concerning this document belong to NITTO DENKO CORP. It is strictly prohibited to copy and duplicate this document without prior consent of NITTO DENKO (SHANGHAI SONGJIANG) CO.,Ltd. If you have any question concerning this document, please contact the sector in charge of this document.

本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご使用いただく前に、被着体(テープに貼り合わせる材料)との適合性をご確認の上、ご使用検討をお願いいたします。尚、この文書に係る知的所有権は、日東電工(上海松江)有限公司にあります。当社に無断の複写、転載は固くお断りいたします。不明な点は、文書発行部門へお問い合わせください。