

PET フィルムマスキングテープ


MT-3155

特 長

- 高温処理に適しており、剥離性に優れています。
- テープのカール・蛇行が少なく、ラインをきれいに仕上げます。
- テープ背面に塗料が載りやすく、塗料粉が脱落しにくくなっています。

構 成

巻き芯径：75φ
長さ：100m

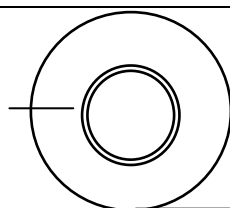

ゴム系粘着剤

ポリエステルフィルム

用 途

- 塗装作業などのマスキング

一般特性 (JIS Z 0237 : 2000 に準じる。)

項 目	単 位	測定値
色	—	青 黄 白
総厚 (基材厚)	mm	0.053 (0.025)
180° 引き剥がし粘着力	N/19mm	7.02
引張強度	N/10mm	50
伸び	%	153

注意事項

被着体表面の油分、水分、ゴミなどは、十分取り除いてください。
粘着層は感圧性ですので、貼り合わせの際は十分に圧着してください。
貼り付け作業時の温度は10℃以上が適しています。(気温が低い場合初期粘着力が低下します。)
保管場所は高温・多湿を避け、直射日光が当たらない冷暗所に置いてください。

- お問合せ先 …テクニカルサポートセンター電子デバイス材料グループ T-COW
E-mail : tcow@nitto.co.jp TEL : 0532-41-7559 FAX : 0532-41-8446

MT-3155 1/1
262-31643-161021

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。ご利用いただく前に、被着体（テープに貼り合わせる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。尚この文書に含まれる不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。