


ご使用前に必ずお読み下さい。
取り扱い注意事項

- 粘着テープの安全データシート(SDS)は、別に用意しておりますので、ご参照の上ご使用ください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- 人体には直接貼らないでください。
- 用途を確認しテープの選定をして、目的外の使用をしないでください。
- 被着体の材質表面状態、貼り付け期間により、糊残りや被着体を傷める事がありますので事前に確認してご使用ください。
- 貼る面のホコリ・油分・水分等をよく拭き取って、しっかり押えて貼ってください。
- 直射日光を避け、涼しい所に保管してください。
- 火気の近くで使用しないでください。熱による劣化や引火による火災の危険性があります。

手切れアクリル系粘着テープ

カットエース®
カットクロス®

製品カタログ

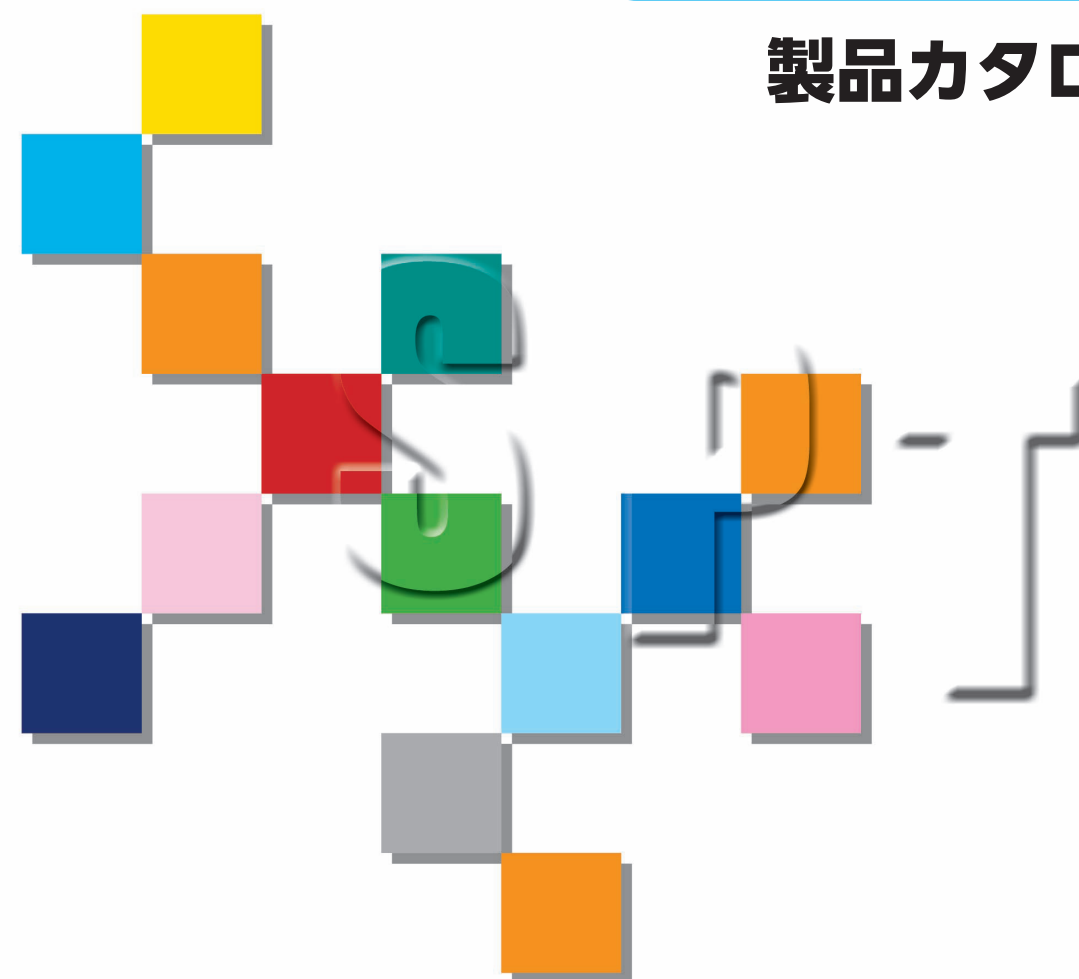

仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

SPT 住化プラスチック株式会社

住建資材部 粘着資材チーム

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1番8号(茅場町高木ビル3F)
TEL (03)6837-9202 FAX (03)6837-9205
<http://www.sumikapla.co.jp>

このカタログの記載内容は2019年3月のものです

SPT 住化プラスチック株式会社



カットエース® カットクロス®

カットエース。 カットクロス。

多様な産業分野の要求に対応

ハサミ、カッター
が不要!

住化プラスチック株式会社は、手切れ性のよいポリオレフィン基材と高性能アクリル系粘着剤などの開発を通じて、さまざまな産業分野の要求に対応できる特徴ある粘着製品をお届けしています。

主な商品ラインナップ

カットエース
PEエンボス基材


カットクロス
PEクロス基材

特 徴

手切れ性
がよい

展開が軽い

粘着力測定方法

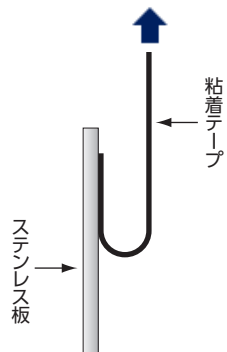


2kgのゴムローラーを一往復させて圧着し、測定を行う。

粘着力
(JIS Z-0237)

測定方法：180度引剥がし法
測定条件：23℃, 50%RH
試験速度：300mm/分
被着体：ステンレス板


防水気密テープのご使用例

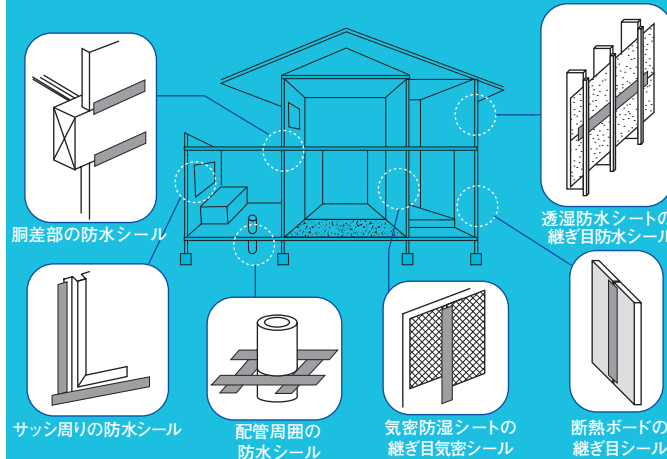

除塵ロールのご使用例


インライン転写タイプ
カットクリーンローラー

クリーンルーム用
除塵ロール

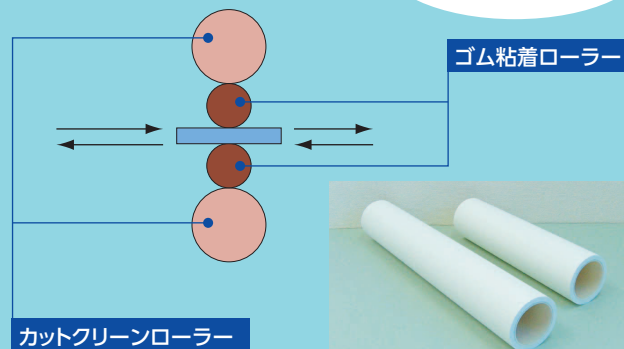

ハンドタイプ
カットクリーンローラー

除塵性・手切れ性
に優れる

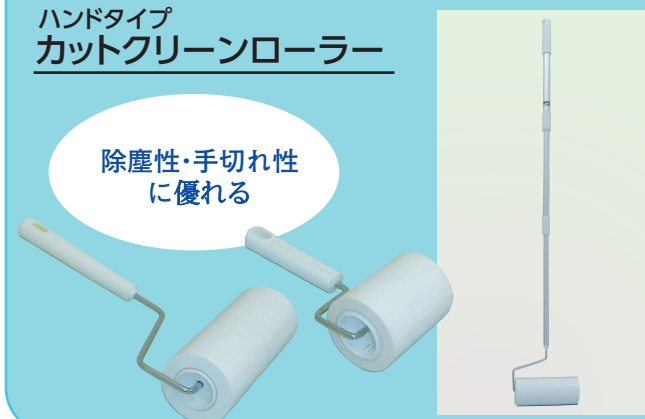

用途別一覧

お客様のご要望に応じて対応致しますので、何なりとお申し付け下さい。

主用途		製品名	テープ色	基材	総厚 (mm)	粘着力 (N/25mm)	標準サイズ 巾(mm)×長さ(m)	入数 (個)	手切れ性
建 築 用	床養生用	カットエースMF	青 緑	PEエンボス基材	0.11	7	38×50 50×25 50×50	30	有
	一般建築養生用	カットエースMS	青緑 白	PEエンボス基材	0.13	9	50×25 50×50	30	有
	防水気密用	カットクロスHB 片 面	黒 ナチュラル	PEクロス基材	0.19	30	50×20 75×20 100×20	30 24 18	有
		カットエースHBW 両 面	黒	PEエンボス基材	0.28	30	50×20 75×20 100×20	36 24 18	有
		カットエースRBW 両 面	黒	PEエンボス基材	0.23	25	50×20 75×20 100×20	36 24 18	有
		カットクロスHBW 両 面	黒	PEクロス基材	0.28	30	50×20 75×20 100×20	36 24 18	有
		のびっとエース	白	ポリオレフィン 伸長フィルム基材	0.24	38	45×5 75×5	— —	無
	目張り用	カットエースPHBX	ナチュラル	PEエンボス基材	0.13	20	50×50	30	有
	気密用 スポンジテープ	スミシーラー	黒	EPDM発泡体 バックフィルム	3	10	15×15	66	無
	アルミテープ	アルミテープDA	(アルミ)	アルミ箔(25μm) PEエンボス基材	0.19	20	50×50 75×50 100×50	30 20 16	有
		アルミテープAL	(アルミ)	アルミ箔(50μm) 剥離紙付き	0.09	20	50×50	30	無
農 業 用	農ビ・農ポリ補修用	カットエースG	ナチュラル	PEエンボス基材	0.14	20	80×10 80×20	36	有
	牧草フィルム補修用	カットエースBW	白	PEエンボス基材	0.14	20	80×25	18	有
		カットエースBBL	黒	PEエンボス基材	0.14	20	80×25	18	有
梱 包 用	軽梱包用	カットエースP	ナチュラル 白	PEエンボス基材	0.14	20	50×50	30	有
	中梱包用	カットクロスP	ベージュ	PEクロス基材	0.14	20	50×50	30	有
ク リ ン ル ー ム 用	除塵ロール (ハンドタイプ)	カットクリーンローラー ポリコア(38Φ)	白 黒	PEエンボス基材	0.11	4	160×20	24	有
	ライン用除塵ロール (インライン転写タイプ)	カットクリーンローラー ポリコア(76Φ)	白	PEエンボス基材	0.11	4	各サイズ×20	—	有
	仮止め用(ポリコア)	カットエースMF ポリコア(76Φ)	緑	PEエンボス基材	0.11	7	50×50	30	有
	梱包用(ポリコア)	カットクロスP ポリコア(76Φ)	ナチュラル	PEクロス基材	0.14	20	50×50	30	有
そ の 他	缶シール用	カットエースSCA	ナチュラル	PEエンボス基材	0.13	12	15×60 18×60 20×60	96 78 72	有
	両面テープ	スミカボンド280	—	PEエンボス基材	0.18	20	50×25	30	有
		スミカボンド201	—	不織布	0.13	18	各サイズ	—	無

上記の値は保証値ではなく、当社測定に基づく代表値です。

※全ての商品はアクリル系粘着剤を使用しています。