


仮止め用粘着テープ

ホールディング™ テープ

No.3800A No.3800B

すぐれた耐糊残り性を持った仮止め用テープ

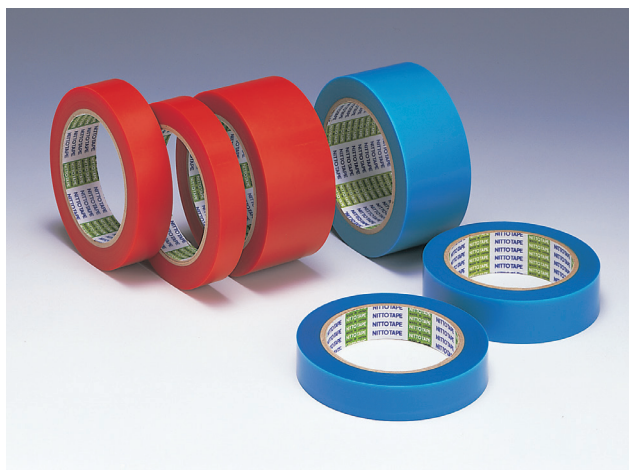

一般特性

項目	単位	No.3800A	No.3800B
厚さ	mm	0.070	0.080
基材厚	mm	0.038	0.050
粘着力	N/25mm	8.30	9.00
重ね貼り粘着力	N/25mm	0.10	6.50
保持力	mm/60分	0.2	0.2
巻戻し力	N/25mm	0.5	2.7
引張強度	N/25mm	175	215
伸び	%	100	100
基材	ポリエステル		

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

特長

- 樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる
- はがした時に糊が残りにくい
- 光や熱による劣化に強い

※時間が経っても劣化しにくい粘着剤を使用しています。

印刷・色

	No.3800A	No.3800B
印刷	—	—
色	ライトブルー	ライトブルー・オレンジ

※印刷はできません。

用途

- OA機器・家電機器などの輸送時の部品仮固定

※事前にご評価のうえご使用ください。

サイズ・入数

サイズ		入数 (巻)	
幅 (mm)	長さ (m)	No.3800A	No.3800B
12	50	200	200
19		130	130
25		100	100
40		60	60
50		50	50
60		40	40

※上記は入数であり標準在庫ではありません。

※上記以外のサイズと在庫品については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。

⚠ 使用上のご注意

- 本製品は包装用(仮止め用)粘着テープです。
家具、壁、ガラス、車のボディーや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよくふき取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビ™ まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

<https://tape-omakase-navi.com/>

- 本カタログに記載の製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。
- また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。
- カタログと製品の実際の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。