


ラベルテープ EA944PF-21~25

文字書き不要！貼るだけで注意表示！



性能		
試験項目	単位	荷札テープ
テープ厚み	mm	0.140
基材厚み	mm	0.110
粘着力	N/10mm (g/10mm)	3.3 (337)
タック	ボールNo.	12
展開力	N/10mm (g/10mm)	0.60 (61.2)
保持力	mm	0
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	60 (6.12)
伸度	%	8.0

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

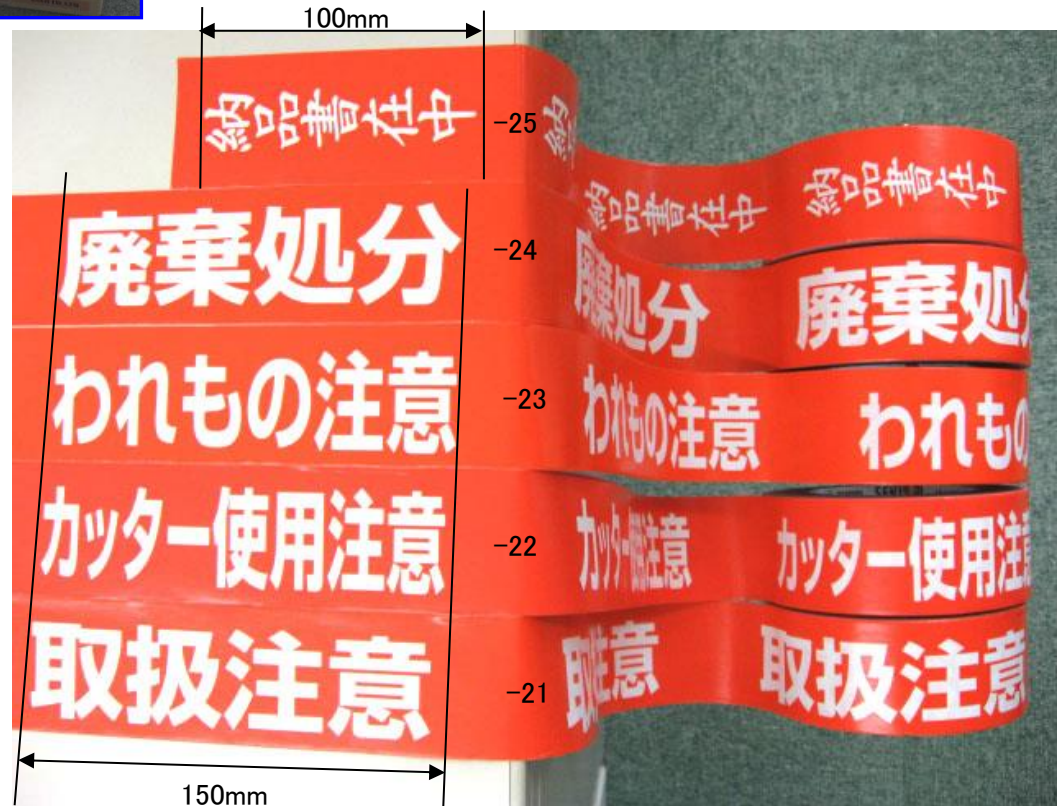

品番	文字内容	表示シール枚数
EA944PF-21	取扱注意	250枚
EA944PF-22	カッター使用注意	
EA944PF-23	われものの注意	
EA944PF-24	廃棄処分	
EA944PF-25	納品書在中	

- サイズ…50mm×50m×内芯径φ76mm(3″)×外径:φ123mm
- 横読み(-25は縦)
- 材質…クラフト紙(裏面白) ●重量…338g
- 梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。
(切取線なし)
- 文字間のブランク幅…-21~-24:50mm, -25:25mm

紙芯は再生紙を使用しています。