

 
危険表示用

トラ・ラインテープ

■概要

工場・工事現場などの危険表示に使う屋内用テープです。

■構成



■特徴

有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしいテープです。
貼り付けるだけで簡単に黄・黒の危険表示が出来ます。

■用途

工場、工事現場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への危険表示に



配電盤の前の物置防止に



異型柱の周りに



消火器の前の物置防止に


■標準規格

製品幅(mm)	製品長さ(m)
50	25

(ご注意)本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご使用頂く前に十分にご確認頂きます様、宜しくお願い致します。尚、この文書の所有権は株式会社エル日昌にあります。弊社の使用目的以外にこの文書を使用される場合は、事前にご相談下さいます様お願い致します。弊社に無断の複写、転載は固くお断り致します。また、疑問な点は弊社窓口へお問い合わせください。

株式会社エル日昌

■テープ外観

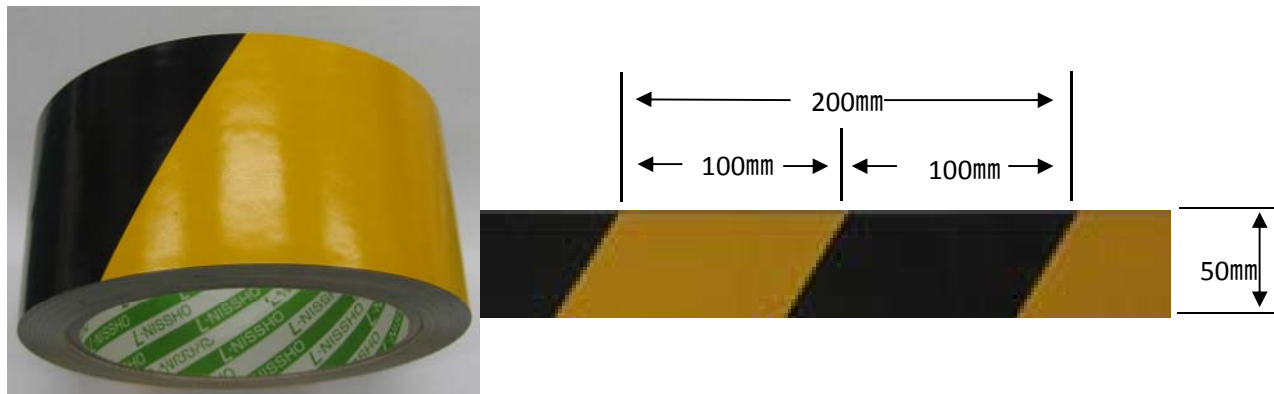

■特性

試験項目	単位	測定値	試験方法
テープ厚さ	mm	0.12	
引張強さ	N/20mm	50	*1
粘着力	N/20mm	19.0	*2

<試験方法>

- *1 引張強さ:テープを20mm幅に切断し、引張試験機にて測定する。
引張速度:300mm/分 つかみ間隔:25mm
- *2 粘着力:テープを20mm幅に切断し、被着体(ステンレス板)に圧着し引張試験機にて測定する。
引張速度:300mm/分 剥離方向:180°

■安全上の注意事項

使用に際しては使い方(目的、条件)に適合するか確認の上ご使用下さい。
保管場所は高温・多湿を避け、直射日光が当たらない冷暗所に置いて下さい。

(ご注意)本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご使用頂く前に十分にご確認頂きます様、宜しくお願い致します。尚、この文書の所有権は株式会社エル日昌にあります。弊社の使用目的以外にこの文書を使用される場合は、事前にご相談下さいます様お願い致します。弊社に無断の複写、転載は固くお断り致します。また、疑問な点は弊社窓口へお問い合わせください。

株式会社エル日昌