

Devcon®

自己融着性シリコンテープ

NINJA TAPE




忍者テープ

伸びよし!
密着よし!
絶縁よし!
締付よし!
耐熱よし!



簡単作業!
引っ張って
巻くだけ!

使い方広がる 忍者テープ

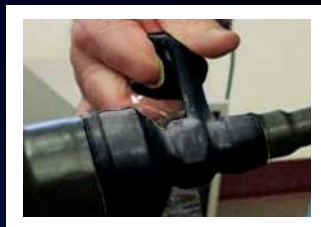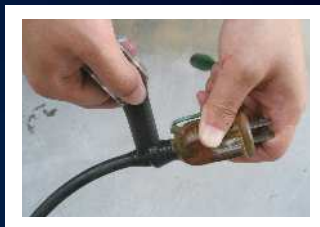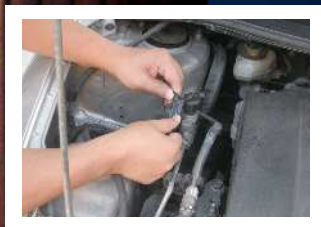

その他、**振動防止対策**・**防水対応**・**応急のOリング**や**滑り止め**にも使用できます。


☆ 使い方は非常に簡単!

引っ張って巻き付けるだけで、テープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。
また、不要になった場合の除去は、カッター等で簡単に取り外せ、べとつきも残りません。




使用方法


一 透明のフィルムをはがす。

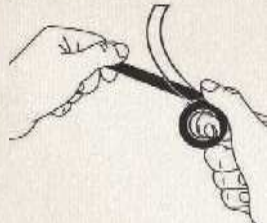


二 テープを引っ張りながら巻く。

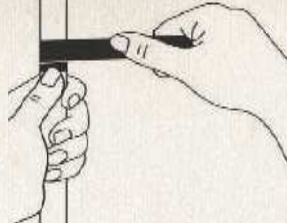

三 巻き始め部分は3回ほど重ねる。

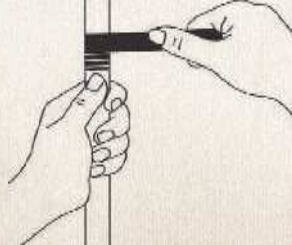

四 巻き終わりは重なり部分を押しえ、圧着させる。

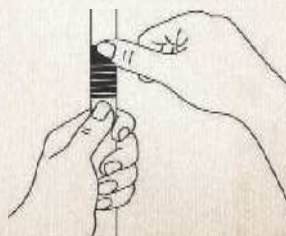

※取り外しは、テープの表面をカッターで少し切ると亀裂部分よりはがれていきます。

仕様

サイズ	幅25mm×3m
色	黒
伸び率	600%
引張強さ	8.00MPa
絶縁性	16,000 V/mm
耐熱温度	-54~260°C
耐薬品性	燃料、油、溶剤、海水、紫外線

MIL SPEC: AA59163	UL510
製品番号	C82110

ご注意

乾燥した冷暗所に保管して下さい。
フィルムをはがしてしまうと融着が始まりますので、開封後、残りを保管する際は必ずフィルムを残したままにして下さい。

