


EA944SC-2~100
(アルミ粘着テープ)

軟質アルミ箔(厚さ:0.05mm)

アクリル系接着剤

- 総厚さ 0.1mm
- 耐熱温度 約60°C
- 1巻入り

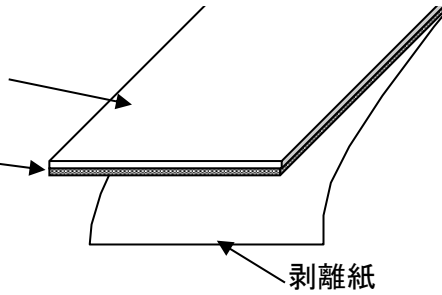

取扱中止
取扱中止
取扱中止

	幅	長さ	光沢
SC-50	50mm	10m	無し
SC-75	75mm		
SC-100	100mm		
SC-2	50mm	50m	
SC-3	75mm		
SC-4	100mm		

優れた耐水、耐候、屋外での仕様にも最適
流し台などの水廻りの隙間シールに
金属屋根、外壁などの防水、修理に
空調ダクトの補修に