

PRODUCTS DATA SHEET

アルミ箔粘着テープ


NT-101LP(ツヤ消し表面) / NT-102LP(ツヤ表面)



用 途

- ダクト配管の保護用
- 保温材の目地用
- 配線や部品の固定用

構造・材質

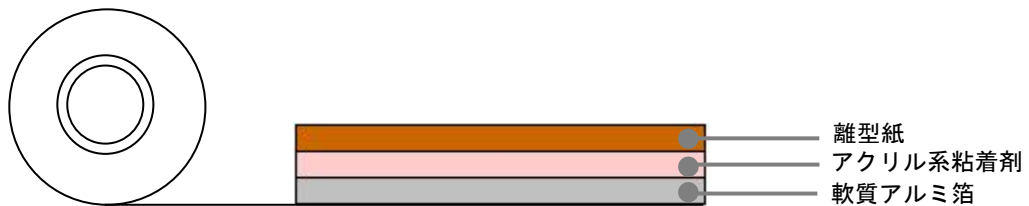

特 長

- 50 μ 厚軟質アルミ箔（JIS H 4160 A1N30H相当品）にアクリル系粘着剤を塗布した、離型紙付のアルミ箔粘着テープです。
- NT-101はアルミ箔のツヤ消し面を表に、NT-102は光沢面を表にした製品です。両製品ともアルミ箔の表側には表面処理を行なっています。
- 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有しています。

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。

PRODUCTS DATA SHEET

特 性

(試験方法：J I S Z 0 2 3 7 準拠)

項目		単位	特性値
引張強度		N/25mm	8 8
粘着力 (対 S U S 3 0 4)	-10°C 初期/経時	N/25mm	1 8 / 2 3
	23°C 初期/経時	N/25mm	2 4 / 3 3
	40°C 初期/経時	N/25mm	3 8 / 3 9
	70°C 初期/経時	N/25mm	1 7 / 1 7
	対 P P 23°C・初期	N/25mm	1 5
	対 P E 23°C・初期	N/25mm	9
保持力 (25mm×25mm 24hr後)		ズレmm	0. 6

製品サイズ

項目	単位	N T - 1 0 1 L P	N T - 1 0 2 L P
アルミ厚み	mm	0. 0 5	
テープ厚み	mm	0. 0 9 3 ± 0. 0 0 5	
幅	mm	5 0	
長さ	M	5 0	

上記以外のサイズが必要な場合、弊社担当者までご用命ください。

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。