

CAUTION

パ・ム・オ・ラン™ テープ。



安全・防災関連テープ

標示テープ

ラインテープ

耐久ラインテープ

再帰反射テープ

標示テープ



手切れOK!



再剥離タイプ

粘着強度



強

H-06-SO / H-06-SK / TT-06-YB / H-06-TC / H-06-WC / H-06-PN

EA944SH-12 / EA944SH-1 / EA944SH-11 / EA944SH-5 / EA944SH-4 / EA944SH-2



- 糊の染み出しや、
糊残りが少ない設計
- 手切れOK!(刃物不要)
- 水、油がかかつても
印刷がにじみにくい
- 別注図柄も承ります
(気軽にご相談下さい)


品名	幅 (mm)	長さ (m)	入り数 (巻)	粘着力	JANコード
関係者以外立入禁止 STAFF ONLY	50	25	30	8N/25mm	4967529 552440
操作禁止	25	25	60		4967529 552488
ストライプ柄	50	25	30		4967529 552457
取扱注意	50	10	40		4967529 552617
われもの注意	50	10	40		4967529 552631
ペンキ塗りたて	50	10	40		4967529 552624

●TT-06-YB は特注幅も承ります

屋内

テープ使用例

屋外

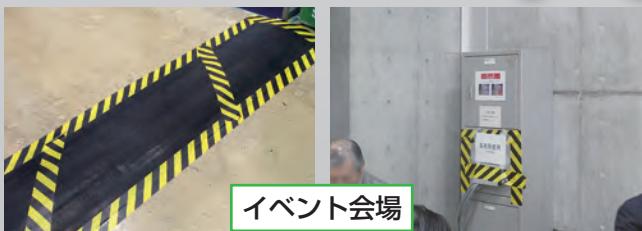

●長期にわたるご使用は糊残りや変色を起こすことがあります

ラインテープ

工場・倉庫用



手切れOK!



中粘着タイプ

粘着強度



強

L-10-GR (グリーン) · BL (ブルー) · WH (ホワイト) · YE (イエロー) · RE (レッド)



脱・塩ビ!!

(ポリエチレンクロス使用)

テープ使用例



- 基材が丈夫で伸びにくい
- 糊の染み出しや糊残りが少ない設計
- 厚みが薄く、ラインの段差が気にならない
- 手切れOK!(刃物不要)

幅 (mm)	長さ (m)	入り数 (巻)	粘着力	色	JAN コード
50	50	10	10N/25mm	グリーン	4967529 513908
				ブルー	4967529 513809
				ホワイト	4967529 513106
				イエロー	4967529 513205
				レッド	4967529 513700

●特注幅も承ります

耐久ラインテープ

工場・倉庫用



手切れOK!



強粘着タイプ


粘着強度



強

TL-15-WH (ホワイト) · YE (イエロー)

テープ使用例

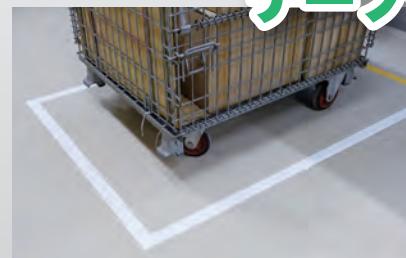

- 耐久性、耐摩耗性、隐蔽性良好
- 基材が丈夫で伸びにくく、直線を引きやすい
- 手切れOK!(刃物不要)

幅 (mm)	長さ (m)	入り数 (巻)	粘着力	色	JAN コード
50	50	10	19N/25mm	ホワイト	4967529 557018
				イエロー	4967529 557025

●特注幅も承ります

再帰反射テープ[®]



手切れOK!



強粘着タイプ

粘着強度



強


RF-30-WH(白)・RE(赤)・YE(黄)・YB(黄/黒)・WG(白/绿)・WR(白/赤)



テープ使用例

幅 (mm)	長さ (m)	入り数 (巻)	色	粘着力
25	10	20	白・赤・黄 黄/黒・白/緑・白/赤	24N/25mm
50	10	10		

 ●特注幅も承ります



白 JAN4967529 552174 (50mm 幅)



赤 JAN 付きラベルは貼っておりません



黄 JAN4967529 552181 (50mm 幅)



黄/黒 JAN4967529 552228 (50mm 幅)



白/緑 JAN 付きラベルは貼っておりません



白/赤 JAN 付きラベルは貼っておりません

- 夜間の事故防止に
- 柱や設備の角貼り、危険標示に!
- 手切れOK!(刃物不要)
- 剥離紙を使用していない
(ゴミが少ない)

バラ出荷可

安全・防災関連テープ粘着力比較表



粘着力

8N/25mm

TT, H-06 シリーズ
再剥離タイプ

粘着力

10N/25mm

L-10 シリーズ
剥がしやすさ

粘着力

19N/25mm

耐久ラインテープ
TL-15 シリーズ
剥がしやすさ

粘着力

24N/25mm

再帰反射テープ
RF-30 シリーズ粘着力分布図 N/25mm
強粘着(永久接着)

使用上のご注意

- 被着体表面の埃、水、油分等の汚れは、粘着力を低下させるため必ず除去してください。
- 再剥離タイプでも被着体によっては糊残りなどを起こすことがあります。
使用前に被着体の目立たない箇所で、糊残りや表面破壊、変色等が生じないことを確認した上で使用してください。
- 長期間、直射日光に晒されると劣化するため屋外での使用にはご注意ください。
- 皮膚へ貼るとかゆみ、かぶれ等を起こす可能性があるため、人体に直接貼らないでください。
- 可燃性材料のため、火気や熱源の近くでは使用しないでください。
- 電気絶縁性能はないため、電気絶縁用途には使用しないでください。
- 保管は、直射日光や暖房機器の近くなどを避け、冷暗所に保管してください。

★予告無く、仕様を変更する場合がありますので予めご了承ください。

ダイヤテックス株式会社

本社 〒101-0035 東京都千代田区神田錦町 7 番地 神田システムビル 5 階 TEL : 03(3254)3222(直)
大阪支店 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋 2 丁目 3 番 16 号 JMF ビル今橋 01 7F TEL : 06(6222)8580(代)