

CHUKOH FLO™ ふっ素樹脂粘着テープ

AGF-102

製品概要

AGF-100FRの中央部に粘着剤を塗布していないふっ素樹脂粘着テープです。ヒーター部分に粘着剤(緑色)が直接触れないため、ヒーターが汚れ難く、ヒーターとテープ自体の長寿命化が図れます。

特長

- ・耐熱性
- ・耐薬品性
- ・耐候性
- ・すべり性
- ・電気絶縁性
- ・寸法安定性
- ・非粘着性
- ・撥水性

用途例


- ・ヒートシール機の離型用途
- ・綿・不織布などのプレス板離型用途
- ・電熱線の被覆

製品性能

試験項目	単位	AGF-102
呼び厚	mm	0.13
粘着力180° 剥離	N/25mm	9
引張強さ	N/25mm	380
最高使用温度	℃	200 (粘着剤部分)

※表の特性値は測定値であり、保証値ではありません。
 ※粘着力は粘着剤塗布面の数値です。
 ※基材の最高使用温度は260℃です。
 ※呼び厚は粘着剤部の総厚です。

構造

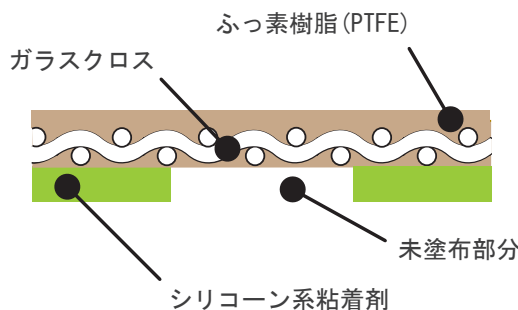

製品規格

呼び厚 (mm)	幅 (mm)		長さ (m)
	規格品幅	最大幅	
0.13	38 (未塗布部分20), 50 (未塗布部分20)	50	10

中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4414 (代)
 東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階 03-6230-4411
 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル10階 052-229-1511
 大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル16階 06-6398-6714
 福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門バインビル5階 092-724-1411

⚠ 取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート(SDS)、ふっ素樹脂取扱引きをお読みください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2023.12.01