

API-114A FR




ポリイミドフィルムを基材とし、片面にシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。耐熱・電気絶縁を必要とする用途に適しています。

- 用途**
- ・電気絶縁被覆
 - ・部品実装のリフロー工程
 - ・耐熱用マスキング

最高使用温度 +250℃

構造

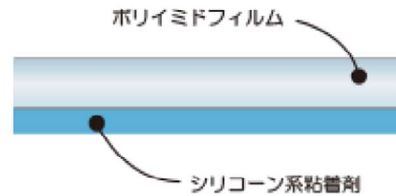

- 特長**
- 微粘着タイプ、剥離紙付きタイプもあります。
 - 色は褐色です。
 - テープ表面は耐摩耗性・表面平滑性に優れています。
 - 電気絶縁性に優れています。
 - UL 510規格に合格しています。

寸法表

呼び厚(mm)	幅(mm)	長さ(m)
	規格品	
0.06	13, 19, 25	10
0.08	---	20

特性表

製造番号	呼び厚(mm)	粘着力 180°剥離 (N/25mm)	引張強さ (N/25mm)	破断伸度 (%)	絶縁破壊電圧 基材のみ (kV)	最高使用温度 (°C)
API-114A FR	0.06	6	150	25	7	250
	0.08	8	240	40	10	

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

EA品番	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)
EA944VP-19	0.06	19	10