


EA945CA-5~-8 プラスチックアンカー

コンクリート、ALC、ブロック用
 錆や腐食に強く、電食も防げます。
 締付けナットの脱落や共回りがありません。
 使用温度範囲：-100℃~+138℃

【寸法・強度】

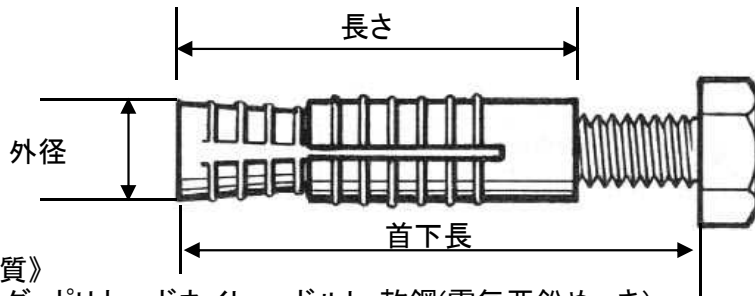


《材質》
 プラグ: ポリカーボネイト、 ボルト: 軟鋼(電気亜鉛めっき)

《注意》


- 寸法は基準値です。
- 引張荷重は、ドリル径によって若干異なります。
- 引張荷重は、最大値を示してあります。ご使用の際は安全率を考慮して下さい。

	外径(mm)	長さ(mm)	ドリル径(mm)	ボルトの首下長(mm)	引張荷重参考値	仕様
EA945CA-5	8.0	32.5	8.5	39.0	450kgf	ナベ頭ねじ
EA945CA-6	10.6	42.0	11.0	44.5	795kgf	ナベ頭ねじ
EA945CA-8	13.5	50.0	14.0	49.5	1620kgf	六角ボルト


【施工手順】

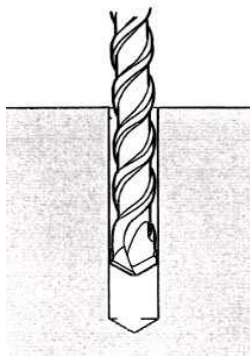


①埋め込み穴をあけ、
切粉を取り除く。

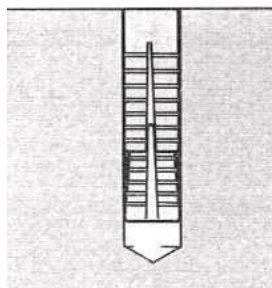

②プラグの本体のみを、
埋め込む。

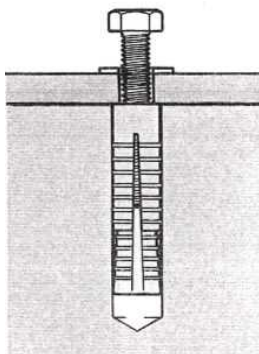

③取付け物を置き、
ボルトをねじ込む。

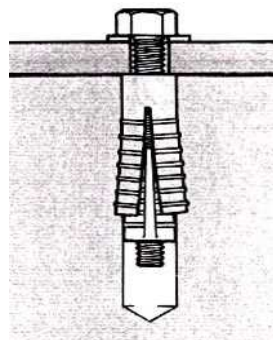

④ボルトを締付け、
取付け物を固定する。

*埋め込み穴は、プラグ全長より5mm以上あけてください。