


家研アンカー

ANCHOR

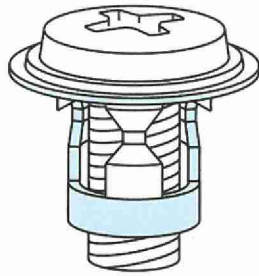


特長


- ねじがゆるくなったときの補強
- 取付専用工具不要
- 薄板専用
- 框奥寸法 12mm 以上

用途


家研アンカー

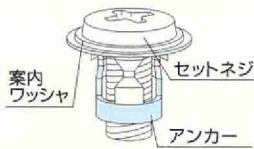


奥行きが浅くても 取付可能

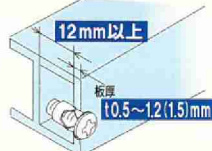


アンカー取付状態

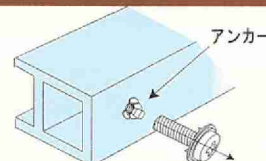


クレセント

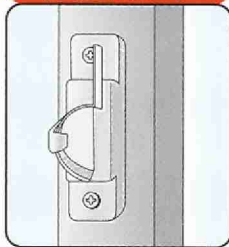


丁番

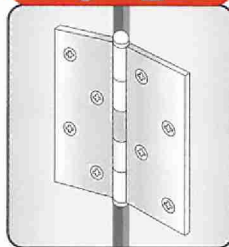

カムラッチハンドル

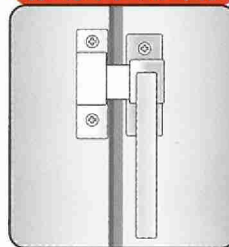


ドアクローザ

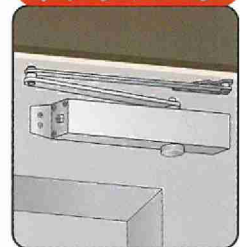

錠前(内締り)



玄関・ドア等の取手

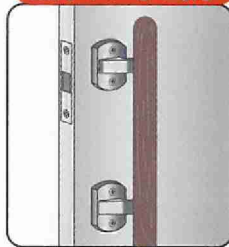

窓・テラス等の引手



カーポート



仕様

アンカー材質: SUS304

適合材質

アルミ・スチール

※樹脂サッシは不可

薄板用

t 0.5~1.2 (1.5) mm

品番	ネジ径	框奥寸法	框厚有効 (t)	下穴寸法	引張強度 (kgf)
KA3-10 EA947AS-3	M3	12mm 以上	0.5~1.2mm	6.2φ	15 (MAX30)
KA4-10 EA947AS-4	M4	12mm 以上	0.5~1.5mm	6.2φ	40 (MAX80)
KA5-12 EA947AS-5	M5	12mm 以上	0.5~1.5mm	7.3φ	60 (MAX100)