



FA-B
(鍍クロメートメッキ)




FA-N
(鍍クロメートメッキ)




FA-NS
(ステンレス SUS304)


APPLICATION 施工例

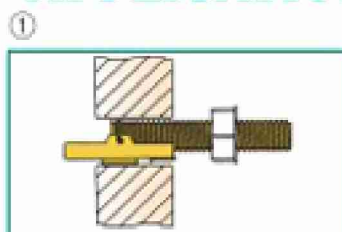


① 母材の下穴に差し込む

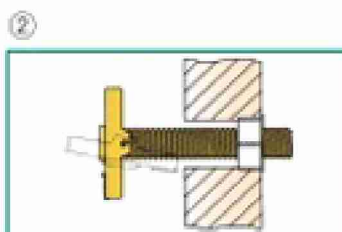

② フリップアンカーが自動的に90°回転した状態でプッシュを下穴に挿込む

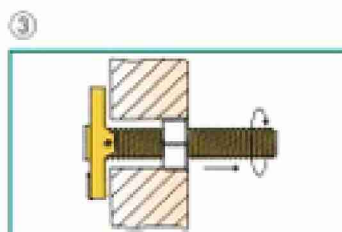


③ ボルトを強く引き込み、更にボルトを必要量おじ込む

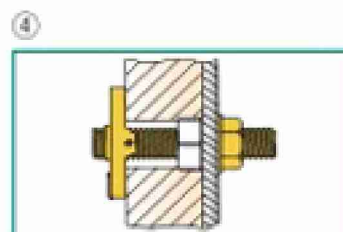


④ 被締結物を取付け施工完了

最大引張強度(ネジ部破断)

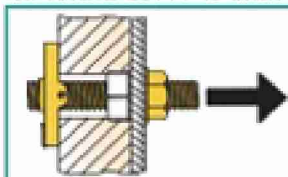

M6・W1/4	3923N (400kgf)
M8・W5/16	4413N (450kgf)
M10・W3/8	4903N (500kgf)

フリップアンカー本体寸法 (単位:mm)

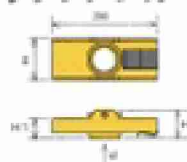

d	S	H	H1
M6 1.0P	10	7.9	4.9
M8 1.25P	12	9	6
M10 1.5P	14	10	7
W1/4-20	10	7.9	4.9
W5/16-18	12	9	6
W3/8-16	14	10	7

品番	セット内容	母材厚さ・被締結物厚さ(mm)	下穴径(mm)	ネジ径	ケース入数
FA6x70B	フリップアンカー・フリップ・プッシュ・ワッシャー	8~40	12.5	M6	40x12
FA6x85B	フリップアンカー・フリップ・プッシュ・ワッシャー	8~55	12.5	M6	40x12
FA6x135B	フリップアンカー・フリップ・プッシュ・ワッシャー	8~100	12.5	M6	40x6
FA8x70B	フリップアンカー・フリップ・プッシュ・ワッシャー	10~40	14.5	M8	30x12
FA8x85B	フリップアンカー・フリップ・プッシュ・ワッシャー	10~55	14.5	M8	30x12
FA8x135B	フリップアンカー・フリップ・プッシュ・ワッシャー	10~100	14.5	M8	30x6
FA10x70B	フリップアンカー・フリップ・プッシュ・ワッシャー	12~40	16.5	M10	20x12
FA10x85B	フリップアンカー・フリップ・プッシュ・ワッシャー	12~55	16.5	M10	20x12
FA10x135B	フリップアンカー・フリップ・プッシュ・ワッシャー	12~100	16.5	M10	20x6

品番	セット内容	母材厚さ・被締結物厚さ(mm)	下穴径(mm)	ネジ径	使用ボルト	ケース入数
EA947AV-6	フリップアンカー・フリップ・プッシュ	8~フリーサイズ	12.5	M6	母厚+被締結物+35mm/m以上	50x20
EA947AV-8	フリップアンカー・フリップ・プッシュ	10~フリーサイズ	14.5	M8	母厚+被締結物+35mm/m以上	40x20
EA947AV-10	フリップアンカー・フリップ・プッシュ	12~フリーサイズ	16.5	M10	母厚+被締結物+35mm/m以上	30x20
FA-W1/4N	フリップアンカー・フリップ・プッシュ	8~フリーサイズ	12.5	W1/4	母厚+被締結物+35mm/m以上	50x20
FA-W5/16N	フリップアンカー・フリップ・プッシュ	10~フリーサイズ	14.5	W5/16	母厚+被締結物+35mm/m以上	40x20
FA-W3/8N	フリップアンカー・フリップ・プッシュ	12~フリーサイズ	16.5	W3/8	母厚+被締結物+35mm/m以上	30x20

下穴用ロングドリル(鉄工、木工用)もご用意しております。
プッシュの未使用により母材厚+被締結物厚の最小締め付け厚が全てのサイズで3mmとなります。

* 製品は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。 * 安全率は使用状態、状況により異なりますので十分に考慮してご使用下さい。
* 施工状態、施工状況により引張強度にバラツキが生じますのでご注意ください。

FUNCTIONS 機能

取り付け簡単

フリップアンカーが自動的に90°回転することにより、片側からの作業で取り付け完了。

空転(ネジの共回り)防止機能

締め付け及び戻し時には空転防止機能で空回りしません。



ボードの厚さに制限なし

使用するボルトの長さを変えることで、ボードの厚さに対応することができます。


組み合わせは、多種多様

ボルトは、必要に応じて全ネジボルト、六角・サラ・ナベ類等のボルトの使用が可能です。また、木材・コンクリート・鉄材等全ての締結母材(ボード)に対応できます。



フリップアンカー ステンレス [石膏ボード用]

最大引張強度(本体破断) 12.5mm石膏ボード最大引張強度(ボード破壊)

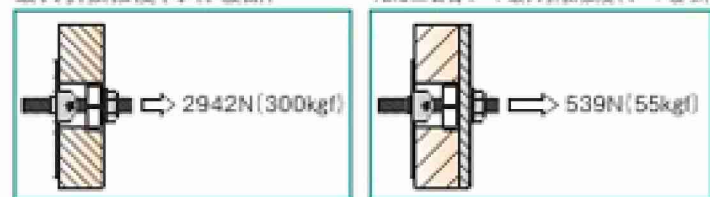

フリップアンカー ステンレス 本体寸法 (単位:mm)



品番	セット内容	母材厚さ・被締結物厚さ(mm)	下穴径(mm)	ネジ径	使用ボルト	ケース入数
FA-M4N-20	フリップアンカー・フリップ・プッシュ	9.5~フリーサイズ	12.5	M4	母厚+被締結物+35mm/m以上	20x80
FA-M4N-5	フリップアンカー・フリップ・プッシュ	9.5~フリーサイズ	12.5	M4	母厚+被締結物+35mm/m以上	5x25



工業用ファスナーの販売、企画・提案

IIFAS株式会社

〒061-1274 北広島市大倉工業団地1丁目2番地6 TEL(011)377-8481 FAX(011)377-8592
フリーダイヤル 0120-60-4919 フリーダイヤル/FAX 0120-20-4989
詳しい製品案内はこちらから ホームページ <http://www.iifas.jp>