

## EA947B-1-3、1K-3K ボードアンカー


### ◆ 仕様

品番	入り数	サイズ φ × mm	ネジサイズ	ドリル穴径 mm	ボード厚 mm
<del>EA947B-1K</del>	5	6 × 50	M 3	6	3 ~ 26
EA947B-1	25				
<del>EA947B-2K</del>	5	10 × 50	M 5	10	3 ~ 20
EA947B-2	25				
<del>EA947B-3K</del>	5	10 × 65			3 ~ 35
EA947B-3	25				


品番	取り付ける物の最大厚		せん断／引張強度 kg (13mmボード)
	13mmボードの時	13mmボード × 2	
<del>EA947B-1K</del>	18mm	5mm	10 / 6
EA947B-1			
<del>EA947B-2K</del>	12mm	—————	20 / 7
EA947B-2			
<del>EA947B-3K</del>	25mm	14mm	
EA947B-3			

### ◆ 特長


- 石こうボード用。
- 取付けが簡単です。
- 腐食防止。
- 広い適合板厚。
- ナイロン製。
- 電気メッキ加工したネジ。
- -40 ~ 80℃の範囲内で使用して下さい。

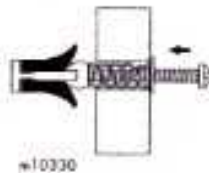

下穴を開けプラグを通す。

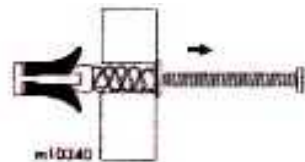

ネジを抜く。

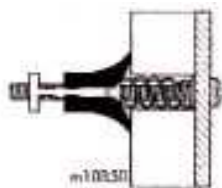

一度ネジを抜き、留める物と一緒に取り付ける。