


	入り数
EA947BA-4K	5本
EA947BA-4	25本

フック付ボードアンカー

◆ 仕様

- ネジサイズ
M 4 × 50 mm
- ボード厚
10 ~ 26 mm
- 引張強度
13mm石こうボード使用時 . . . 16 kg
13mm石こうボード 2枚の時 . . . 22 kg
- 下穴サイズ . . . 10mm

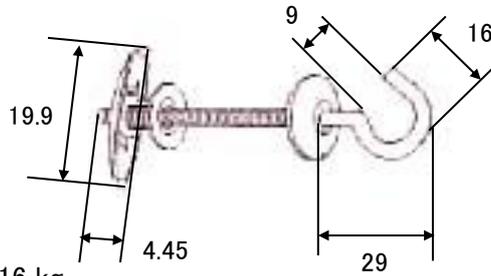

◆ 特長

- 石こうボード用。
- 耐火性。
- ネジなしでも固定可能。
- 材質
ネジ . . . 電気メッキ加工したスチール。
フック . . . クロミウムメッキ加工したスチール。
つば . . . 電気メッキ加工したスチール。