


EA947BB-4, -5仕様 (ボードアンカー)

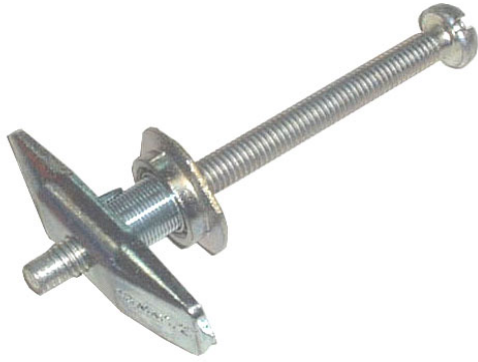

EA947BB-4



EA947BB-5

◆仕様


品番	板厚 mm	ネジサイズ mm	下穴サイズ mm	固定する物の最大厚	
				13mmボード使用時	13mmボード 2枚使用時
EA947BB-4K	9~30	M 4 × 55	10	37 mm	24 mm
EA947BB-4					
EA947BB-5K	9~35	M 5 × 60	13	47 mm	34 mm
EA947BB-5					

品番	入り数	せん断 / 引張強度	
		13mmボード使用時	13mmボード 2枚使用時
EA947BB-4K	5本	40 / 16 kg	60 / 22 kg
EA947BB-4	25本		
EA947BB-5K	5本	50 / 17 kg	80 / 34 kg
EA947BB-5	25本		

◆特長


- 石こうボード用。
- 耐火性。
- ネジなしでも固定可能。
- 材質
 ネジ・・・電気メッキ加工したスチール。
 フック・・・クロミウムメッキ加工したスチール。
 つば・・・電気メッキ加工したスチール。

①

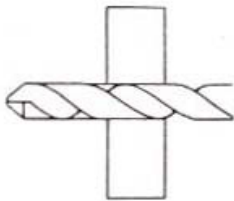


下穴を開ける

②

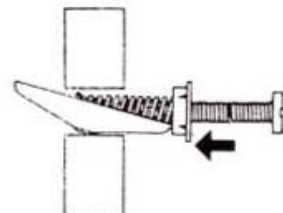


プラグを差込む

③

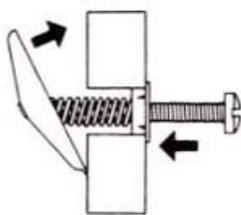

プラグが引っ掛かるまで押す

④

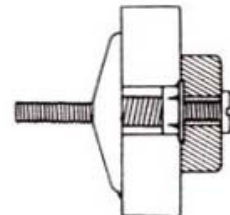

ネジを抜き物を付ける