


EA947BC-5
(ボードアンカー用フィキシングツール)

- スチール製
- 適合ネジサイズ 4~8mm
- ストローク長 17mm
- 全長 245mm
- 重量 415g

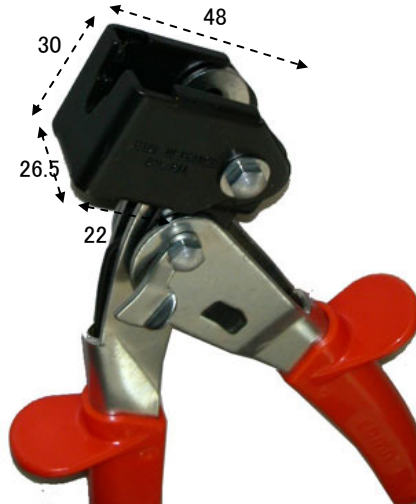

○ 使用方法

- ① 対象のボードにボードアンカーの下穴を開けます。
- ② ボードアンカーのネジを緩めてツールにかかるように出しておきます。
- ③ ボードアンカーを図のようにツールにセットします。
- ④ そのままボードアンカーを下穴に差し込みます。
- ⑤ レバーをゆっくり引いてください。
ネジのヘッドがツールに引かれ、アンカーが壁の内側で折れ曲がりフックされます。



※ヘッド部の角度調整はできません



Ø 5/32" to 5/16"
4 to 8 mm



Fixing in corners