

EA947BC-8 (ボードアンカー用フィキシングツール)

■仕様

- ・適合ネジサイズ…M4～M6
- ・引き長さ…20mm
- ・全長…250mm
- ・重量…372g
- ・スチール製



適合アンカー例

指挟み防止ねじ




指を挟むのを防ぎます



●使用方法

- 1.対象のボードに下穴を開けます。
- 2.ボードアンカーのネジを緩めてツールにかかるように出しておきます。(図1)
- 3.そのままボードアンカーの下穴に差し込みます。
- 4.ボードアンカーを図のようにツールにセットします。(図2)
- 5.レバーをゆっくり引いてください。
ネジのヘッドがツールに引かれ、アンカーが壁の内側で折れ曲がりフックされます。(図3)


ネジを緩めておきます

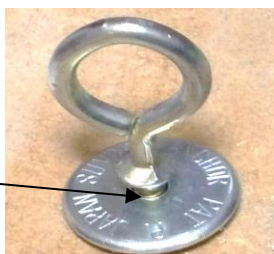

(図1)



(図2)

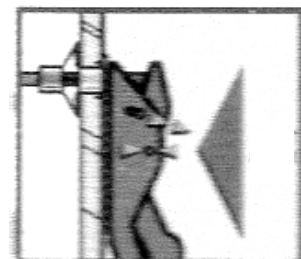

(図3)