


## EA947BM

(石膏ボードアンカー)

石膏ボード全種類に取付けOK  
 (板厚3～13mmまでに適合)  
 下穴不要で取付時“こな”や“ゴミ”が出ません。  
 適合ネジ 長さ25mm以上、径 3.5～5.0mm  
 材質 耐火 XC68スチール  
 耐腐食 10mm亜鉛メッキ 黄色クロムメッキ  
 全長 30mm 径 10mm

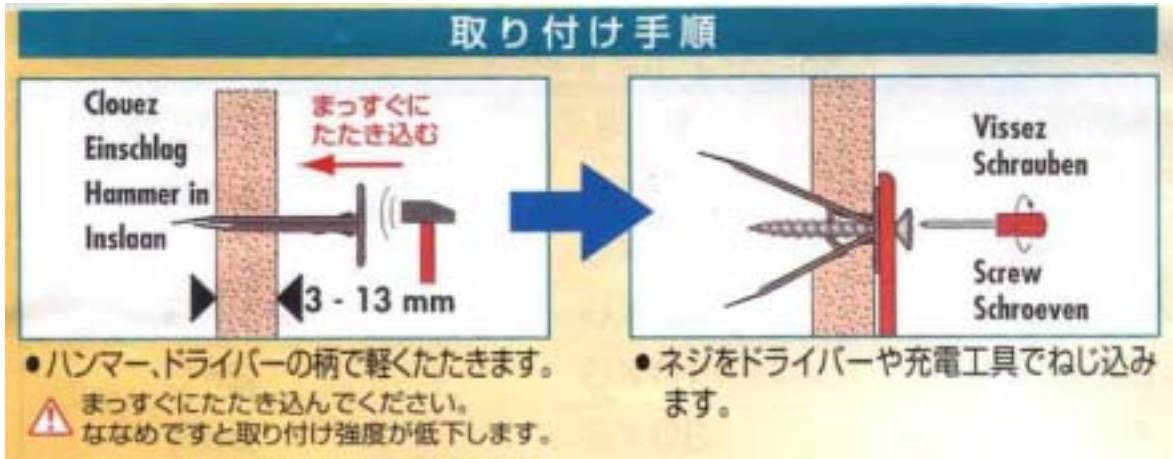

		下向き方向強度		垂直方向引抜き強度	
		破壊強度	安全荷重	破壊強度	安全荷重
標準石膏	9mm	30kg	6kg	13kg	2.6kg
標準石膏	12.5mm	60kg	12kg	30kg	6kg
ジフトン石膏	9mm	30kg	6kg	13kg	2.6kg
ベニヤ板	2.5mm	20kg	4kg	10kg	2kg
ベニヤ板	4mm	80kg	16kg	30kg	6kg

