

鉄片サドル (SVケーブル・キャプタイヤコード・電線管共用) ユニクロめっき


爪付タイプ




固定用爪
(回り止め)

- 木ネジ1本で固定できます。
- 爪付タイプはサドルの回り止めができます。

■SKT-□

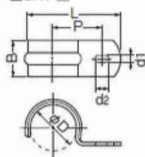

■SKT-□T

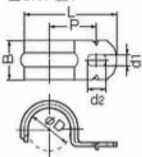

品番	適合				適合径(mm)	φD	B	L	P	d ₁	d ₂
	溝間	厚間	SVケーブル	CVケーブル							
EA947BR-1	SKT-15	-	-	14□×3C	φ18 ~ φ18.5	18	20	40.6	22	5	6.5
EA947BR-2	SKT-19	C-19	-	14□× $\frac{2C}{3C}$	φ19 ~ φ20	19.1	18	41.2	21.5	5	8
EA947BR-3	SKT-25	C-25	-	38□×2C	φ25 ~ φ27	25.4	18	51.1	27	5	8
EA947BR-4	SKT-31	C-31	-	38□×3C・60□×2C	φ29 ~ φ32	31.8	23	62.9	33	5.4	10
EA947BR-5	SKT-39	C-39	-	80□×3C・100□×2C	φ38 ~ φ42	38.1	23	71	37	5.4	10
EA947BR-6	SKT-51	C-51	-	$\frac{125□×4C}{150□×3C}$ ・200□×2C	φ50 ~ φ53	51	25	89.3	48.5	6	11
EA947BR-11	SKT-16	-	G-16	22□×1C	φ21 ~ φ23	21	20	47.1	26	5	6.5
EA947BR-12	SKT-22	-	G-22	38□× $\frac{2C}{3C}$ ・50□×2C	φ26.5 ~ φ29	26.5	20	52.8	28	5	6.5
EA947BR-13	SKT-28	-	G-28	60□× $\frac{2C}{3C}$	φ31 ~ φ34	33.5	25	66	35	6	10
EA947BR-14	SKT-36	-	G-36	125□×2C	φ41.5 ~ φ44	42	25	77.3	41	6	10
EA947BR-15	SKT-42	-	G-42	$\frac{100□×4C}{125□×3C}$ ・150□× $\frac{2C}{3C}$	φ47 ~ φ50	48	25	85.3	46	6	11

※SKT-15はVE管14に適合します。