


# ステンレス片サドル (SVケーブル・キャプタイヤコード・電線管共用)

## ステンレス製



- 錆に強いステンレス製です。
- 木ねじ1本で固定できます。

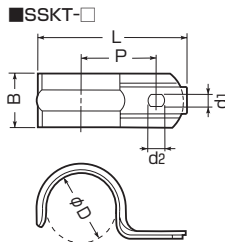

品番	適 合			SVケーブル	CVケーブル	適合径	φD	B	L	P	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>
	薄鋼	厚鋼	VE管									
<b>新</b> SSKT-D11	-	-	-	φ1.6× <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ・φ2.0× <sup>3C</sup> / <sub>3C</sub> 2□× <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ・3.5□×2C 14□×1C	φ1.6× <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ・φ2.0× <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> 2□× <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ・3.5□×2C 14□×1C・22□×1C	φ10~φ11.5	11	15	30	15	5	6.5
<b>新</b> SSKT-D13	-	-	-	φ2.0×4C・φ2.6× <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> 2□×4C・3.5□× <sup>3C</sup> / <sub>3C</sub> 5.5□×2C・22□×1C	φ2.0×4C・φ2.6× <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> 2□×4C・3.5□× <sup>3C</sup> / <sub>3C</sub> 5.5□×2C・38□×1C	φ12~φ13.5	13	15	32	16	5	6.5
EA947BR-51	19	-	-	14□× <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub>	14□×4C・100□×1C	φ19 ~ φ20	19.3	20	48	21.5	5.2	7
EA947BR-52	25	-	-	30□×3C・38□×2C	38□× <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ・200□×1C	φ25 ~ φ27	25.6	20	55	25	5.2	7
EA947BR-53	31	-	-	50□×3C・60□×2C	60□× <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ・250□×1C	φ30 ~ φ33	32	25	64.5	31	6	10
EA947BR-54	-	-	14	-	14□×3C	φ18 ~ φ18.5	18	20	40.6	22	5	6.5
EA947BR-55	-	16	16	22□×1C	22□× <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub>	φ21 ~ φ23	21	20	47.1	26	5	6.5
EA947BR-56	-	22	22	38□× <sup>2C</sup> / <sub>3C</sub> ・50□×2C	38□×4C・200□×1C	φ26.5~φ29	26.5	20	52.8	28	5	6.5
EA947BR-57	-	28	28	60□×3C・80□×2C	60□×3C・400□×1C	φ33 ~ φ36	33.5	25	66	35	6	10
EA947BR-58	-	36	36	125□×2C	100□×3C・600□×1C	φ41.5~φ44	42	25	77.3	41	6	10

**新** 新商品